



**Artikelname | *Item name*:** Schlüsselband-Kabel USB-2.0-Typ-C auf Lightning 120 cm |  
Lanyard cable USB 2.0 Type-C to Lightning 120 cm

**Artikel-Nummer | *Item number*:** 1700-0189 Rosa | *Rose*  
1700-0192 Schwarz | *Black*  
1700-0194 Blau | *Blue*


**Projektnummer | *Project number*:** 811697

**Ersteller / Datum | *Creator / Date*:** DC / 30.01.2025

Version	Änderung   <i>Change</i>	Datum   <i>Date</i>	Name
V0	---	06.03.2025	DC

Vorlagenname | *Template name*: ODA\_template\_USB\_cable, Vorlagenversion | *Template version*: V1

Zeichnung des Kabels | Drawing of the cable:

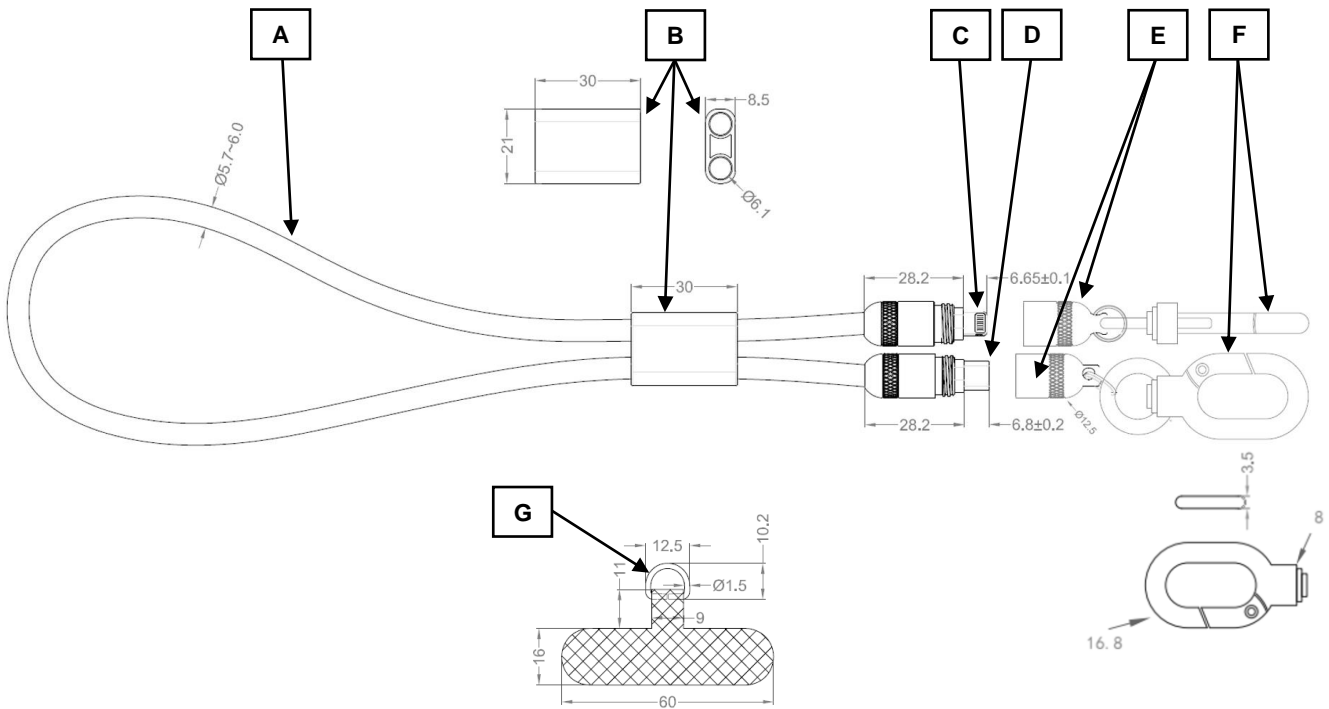

🇩🇪 Teilebeschreibungen:	🇬🇧 Part descriptions:
<b>A</b> Schlüsselband-Kabel	<b>A</b> Lanyard cable
<b>B</b> Beweglicher Schlüsselband-Verbindungspunkt	<b>B</b> Movable lanyard connection point
<b>C</b> Apple Lightning (P2)	<b>C</b> Apple Lightning (P2)
<b>D</b> USB-2.0-Typ-C (P1)	<b>D</b> USB 2.0 Type-C (P1)
<b>E</b> 2x Stecker-Abdeckungen	<b>E</b> 2x plug covers
<b>F</b> 1x Karabinerhaken (16,8 x 3,5 / 8 mm)	<b>F</b> 1x snap hook (16.8 x 3.5 / 8 mm)
<b>G</b> 2x Smartphone-Befestigungshilfen	<b>G</b> 2x smartphone mounting aids

Technische Daten des Kabels | Technical data of the cable:

🇩🇪 Technische Daten des Kabels:		🇬🇧 Technical data of the cable:	
Eingangsstecker:	USB-2.0-Typ-C (P1)	Input plug:	USB 2.0 Type-C (P1)
Ausgangsstecker:	Apple Lightning (P2)	Output plug:	Apple Lightning (P2)
Kabellänge:	120 cm ± 2 cm	Cable length:	120 cm ± 2 cm
Kabel-Typ:	Lade- und Datenkabel (Datenübertragung und Leistungsübertragung)	Cable type:	Charge- and data cable (data transfer and power transfer)
USB-Version:	USB 2.0	USB version:	USB 2.0
Unterstützte Bandbreite <sup>1</sup> :	480 Mbit/s	Supported bandwidth <sup>2</sup> :	480 Mbit/s
USB-PD:	Ja	USB PD:	Yes
Spannung und Strom:	9 V, 3 A und 27 W fähig	Voltage and current:	9 V, 3 A and 27 W capable
Kontaktmaterial:	Vernickelt Kontakte	Contact material:	Nickel-plated contacts
Kabelmantel-Material:	Textil-Geflecht	Cable mantle material:	Braided textile
Stecker-Gehäuse-Material:	Aluminium	Plug housing material:	Aluminium
Netto-Gewicht:	81 g ± 5 g	Net Weight:	81 g ± 5 g
Kabelmanteldurchmesser:	ø 6 mm ± 0,25 mm	Cable mantle diameter:	ø 6 mm ± 0.25 mm
Betriebstemperatur:	-20 °C ... 50 °C	Operating temperature:	-20 °C ... 50 °C
Lagertemperatur:	-30 °C ... 70 °C	Storage temperature:	-30 °C ... 70 °C
Enthaltenes Zubehör:	Bedienungsanleitung	Included accessories:	Operating instruction
	2x Stecker-Abdeckungen an		2x plug covers at
	1x Karabinerhaken		1x snap hook
	2x Smartphone-Befestigungshilfen		2x smartphone mounting aids
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box

1: Übertragungsrates ausgedrückt in Megabit pro Sekunde (1 Mbit/s / 1 Mbps / 1.000.000 Bits pro Sekunde). |  
 2: Transmission rate expressed in megabits per second (1 Mbit/s / 1 Mbps / 1,000,000 bits per second).

Folgendes bezieht sich auf das ganze Dokument:

- Alle nicht-mechanischen Messwerte haben  $\pm 10\%$  Toleranz, sofern nicht anders angegeben.
- Mechanische Toleranzen: DIN 2768 c, sofern nicht anders angegeben.
- Werte ohne Toleranzen sind typische Werte. |

*The following applies to the entire document:*

- *All non-mechanical measurements have  $\pm 10\%$  tolerance unless otherwise stated.*
- *Mechanical tolerances: DIN 2768 c unless otherwise stated.*
- *Values without tolerances are typical values.*