

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，用于4 mm测试插头，用于拧入桥接位中，位数: 1，颜色: 银色



优势

- 所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井

商业数据

订货号	3246586
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码117 (C-1-2019)
GTIN	4046356625371
单件重量 (含包装)	1.92 g
单件重量 (不含包装)	1.38 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	测试插座
位数	1

连接数据

连接方式	直插式连接
------	-------

尺寸

尺寸图	
宽度	5 mm
高度	5 mm
深度	20 mm
直径	5 mm
引脚直径	5 mm



材料规格

颜色	银色
标识材料	镀银黄铜
阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	镀银黄铜

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 55 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %


TPS 3/20/5 - 测试插头插片

3246586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3246586>



图纸

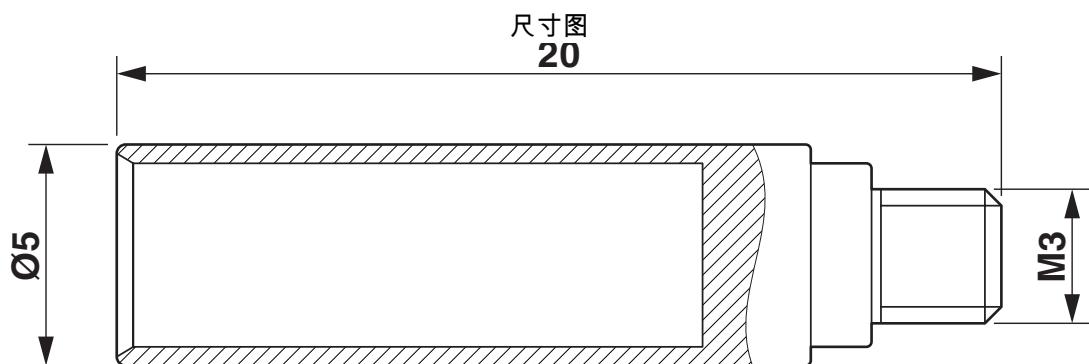

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn