


Maniglia PA 160, nero

item



✓ REACH ✓ RoHS

Maniglie PA per impiego universale con possibilità di fissaggio dal davanti o da dietro (nascosto), particolarmente idonee per porte scorrevoli od a battente.

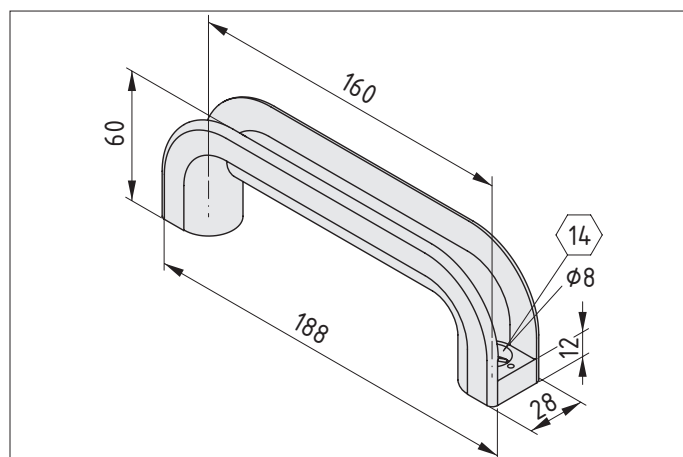

Materiale incluso

Nota tecnica

[0.0.196.57](#) Per ulteriori informazioni, cliccate qui!

Proprietà	
Codice articolo	0.0.196.57
Colore	nero
Unità di consegna	1 pezzo
Peso	93,0 g
Materiale	PA-GF

Accessori	
0.0.475.38	Calotta di copertura per maniglia PA 160, nero
0.0.480.48	Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, zincato
0.0.625.04	Tassello scorrevole 10 acciaio M8, zincato
0.0.003.63	Tassello scorrevole 12 acciaio M8, zincato
0.0.647.64	Vite a testa cilindrica DIN 912 M8x16, zincato
0.0.652.76	Vite a testa cilindrica DIN 912 M8x18, zincato
8.0.004.41	Vite a testa cilindrica DIN 912 M8x20, zincato
8.0.000.18	Vite a testa tonda M8x14, zincato
8.0.009.11	Vite a testa tonda M8x20, zincato
8.0.002.62	Vite a testa tonda M8x22, zincato