

LabelWriter™ Wireless



Supersnelle labelprinter met Wi-Fi®-verbinding

- Ingebouwde Wi-Fi® voor het draadloos afdrucken van labels vanaf uw Mac®, PC, smartphone of tablet.
- Voeg één LabelWriter Wireless toe aan uw netwerk en maak afdrucken van labels toegankelijk voor iedereen
- Thermische afdruktechnologie maakt dure cartridges of toner overbodig
- Gratis DYMO Label software zorgt voor snelle opmaak en vlot afdrucken van labels vanaf uw Mac® of pc of door gebruik te maken van de plug-ins voor Microsoft® Office om rechtstreeks af te drukken vanuit Word, Excel® of Outlook®
- Gratis DYMO Connect mobiele app voor het creëren en afdrucken van labels via Wi-Fi® vanaf smartphones en tablets
- DYMO Label Software is compatibel met Windows® 7 of hoger Mac OS® v10.11 of hoger
- DYMO Connect App is compatibel met Android™ 5.0 of hoger iOS® 9.0 of hoger



Print labels without cables using Wi-Fi®



Doos bevat:

- LabelWriter™ Wireless labelprinter
- (1) startrol met adreslabels
- Stroomadapter
- Voedingskabel
- USB-kabel
- Beknopte handleiding



LabelWriter Wireless Specificatieoverzicht

Afmetingen (l x b x h)	204 mm X 127 mm X 124 mm
Gewicht (exclusief labels/spoel)	633g
Compatibel met PC/Mac®	Ja – Windows 7/Mac OS v10.10 of hoger
Compatibel met mobiele telefoons	Ja – Android™ 5.0/iOS® 9.0 of hoger
Maximale labelbreedte	62 mm
Tape-platform	LW
Resolutie	600 x 300 dpi
Afdruksysteem	Direct thermisch
Afdruksnelheid	71 labels/minuut
Streepjescodes	Ja
Stroombron	Voedingskabel adapter
Netwerk	Ja – Wi-Fi® 802.11b/g/n
Interface	USB, Wi-Fi®
Land van oorsprong	China

* Adreslabel met 4 regels

Artikel-nummer	Omschrijving		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	QTY	UPC
1980561	LabelWriter Wireless Wit	Enheid-verkoop	254	174	184	1,41	1	3501170009321
		Case-Master	533	216	394	6,56	4	13501170009328
		Pallet	1200	1224	800	156,2	96	N.v.t.
2000931	LabelWriter Wireless Zwart	Enheid-verkoop	254	174	184	1,41	1	3501179805627
		Case-Master	533	216	394	6,56	4	13501179805624
		Pallet	1200	1224	800	156,2	96	N.v.t.
2025674	Draadloze stroomadapter	Enheid	134	244	61	0,3	1	3026980256746
2025676	AC-Adapter	Enheid	134	244	61	0,2	1	3026980256753
1997364	Micro USB-kabel	Enheid	134	244	61	0,15	1	00001179003502
2025672	Spoel	Enheid	134	244	120	0,22	1	3026980256722
	LabelWriter reinigingskaarten (pakket van 10 kaarten)	Enheid	90,2	127	30,5	0,06	1	97043606221

LabelWriter™ Wireless | Compatibel labels

Druk één of honderden labels af – zonder verspilling en geknoei met labelvellen.

- **Standaard LW-labels**

Labels zonder zorgen voor al uw post, pakketten en organisatorische behoeften.

- **Duurzame LW-labels**

Scheurbestendige, gecoatete polypropyleen labels met extra sterke lijm die bestand zijn tegen slijtage, courant gebruikte reinigingsmiddelen en een breed temperatuurbereik - ideaal voor rekken, opslag en signalisatie.

Labeltype	Omschrijving	Codenr.	Afmetingen in mm	Labels/rol	Rollen/doos	Lijm	Materiaal
Versturen van brieven	Standaardadreslabel	1983173	28 x 89	130	1	Permanent	Papier
	Standaardadreslabels	1982991	28 x 89	260	2	Permanent	Papier
	Standaardadreslabels	S0722370	28 x 89	130	2	Permanent	Papier
	Standaardadreslabels	S0722360	28 x 89	130	24	Permanent	Papier
	Labels in verschillende kleuren	S0722380	28 x 89	130	2	Permanent	Papier
	Grote adreslabels	1983172	36 x 89	260	1	Permanent	Papier
	Grote adreslabels	S0722400	36 x 89	260	2	Permanent	Papier
	Grote adreslabels	S0722390	36 x 89	260	24	Permanent	Papier
	Grote adreslabels	S0722410	36 x 89	260	1	Permanent	Doorzichtig plastic
Verzend- ding	Verzending/naambadgelabels	S0722430	54 x 101	220	1	Permanent	Papier
	Verzending/naambadgelabels	S0722420	54 x 101	220	12	Permanent	Papier
Universeel	Universele labels	S0722530	13 x 25	1000	1	Verwijderbaar	Papier
	Vierkante universele labels	S0929120	25 x 25	750	1	Verwijderbaar	Papier
	Universele labels	S0722550	19 x 51	500	1	Verwijderbaar	Papier
	Universele labels	S0722540	57 x 32	1000	1	Verwijderbaar	Papier
	Grote universele labels	S0722440	54 x 70	320	1	Permanent	Papier
Speciale labels	Labels voor hangmappen	S0722460	12 x 50	220	1	Permanent	Papier
	Kleine LAF-labels	S0722470	38 x 190	110	1	Permanent	Papier
	Grote LAF-labels	S0722480	59 x 190	110	1	Permanent	Papier
	Klein naambadgelabel	S0722560	41 x 89	300	1	Verwijderbaar	Papier
	Afspraakkaartjes en naambadges	S0929100	51 x 89	300	1	Niet-klevend	Papier
	Grote naambadgekaartjes	S0929110	62 x 106	250	1	Niet-klevend	Papier
	Labels voor cd's	S0719250	57 diameter	160	1	Permanent	Papier

Labeltype	Omschrijving	Codenr.	Afmetingen in mm	Labels/rol	Rollen/doos	Lijm	Materiaal
Duurzaam	LW duurzame labels	1976200	25 x 89	100	1	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1976411	25 x 54	160	1	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1976414	59 x 102	50	1	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1933085	19 x 64	450	2	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1933083	25 x 25	850	2	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1933081	25 x 89	350	2	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1933084	57 x 32	800	1	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1933088	59 x 102	300	1	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1933087	59 x 190	170	1	Permanent	Plastic
	LW duurzame labels	1933086	104 x 159	200	1	Permanent	Plastic

Eigenschappen LW duurzame labels



Water




Solventen



Olie



Ruw oppervlak

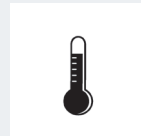

Temperatuurbereik
-18°C tot 50°C

Aangeboden door:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Zwitserland
WWW.DYMO.COM

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en de certificeringen waarnaar in dit document wordt verwezen, is gebaseerd op de huidige normen die zijn onderworpen aan verandering.

DYMO®

newell
BRANDS

©2017 Newell Brands