

CC1,0-TS-1,00F AU - 压接插针

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423646>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，触点直径: 1 mm，车削，孔式插头，插针材料: CuZn，触点表面: Ni/Au，接线容量: 0.34 mm² ... 1 mm²，AWG 22 ... 18

商业数据

订货号	1423646
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF2CJN
产品关键代码	AF2CJN
目录页面	页码27 (C-2-2019)
GTIN	4055626363325
单件重量 (含包装)	0.16 g
单件重量 (不含包装)	0.157 g
原产地	DE

CC1,0-TS-1,00F AU - 压接插针

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423646>



技术数据

安装

安装类型	卡接
------	----

产品属性

产品类型	压接插针
型号	对应各自的孔式插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
连接系统	压接
导线横截面	0.34 mm ² ... 1 mm ² (柔性)
可连接导线横截面AWG	22 ... 18 (柔性)
单根电线的剥线长度	4 mm +0,5 mm
柔性导线横截面	0.34 mm ² ... 1 mm ²

材料规格

接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au

尺寸

机械特性	
接点直径	1 mm

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 100

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C


CC1,0-TS-1,00F AU - 压接插针

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423646>



图纸

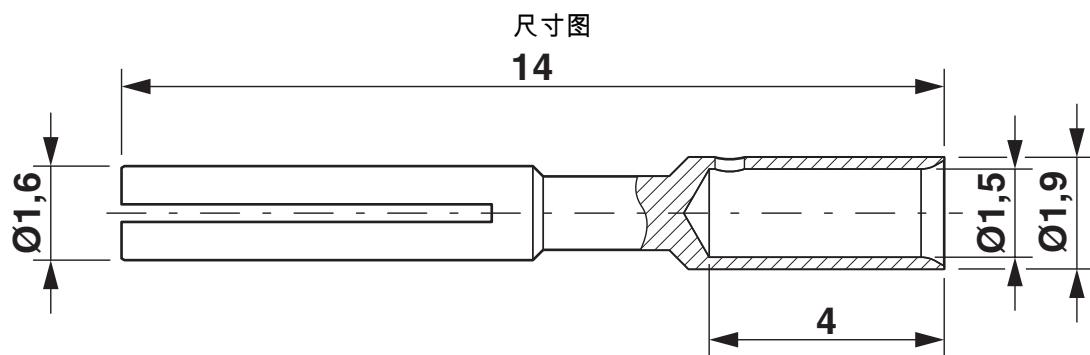

压接件，直径: 1.0 mm

CC1,0-TS-1,00F AU - 压接插针

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423646>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,0-TS-1,00F AU - 压接插针

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423646>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

EF3.0 气候变化

CO2e 千克	0.148千克二氧化碳当量
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn