

# EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - 空位插头



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201847>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，用于未使用的接线点的空位插头（扁平设计），带通风栅，宽度: 16.3 mm，高度: 33.39 mm，深度: 13.67 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

## 优势

- 根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
- 壳体外形尺寸可变，便于设计
- PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装，灵活性高
- 三种端板型号，实现个性化的PCB板连接
- 集成多种PCB板连接技术，设备功能性强

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 2201847       |
| 包装单位       | 50 pc         |
| 最小订货量      | 50 pc         |
| 销售关键代码     | ACHCHZ        |
| 产品关键代码     | ACHCHZ        |
| GTIN       | 4046356914611 |
| 单件重量（含包装）  | 2.097 g       |
| 单件重量（不含包装） | 2.097 g       |
| 原产地        | IN            |

# EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - 空位插头

2201847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201847>



## 技术数据


### 说明

|      |               |
|------|---------------|
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
|------|---------------|

### 产品属性

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品类型 | 空位插头                 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体              |
| 壳体系列 | EH                   |
| 产品系列 | EH..F..ABS..         |
| 型号   | 用于未使用的接线点的空位插头（扁平设计） |
| 带通风口 | 是                    |

### 尺寸
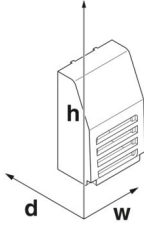
|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 16.3 mm                                                                             |
| 高度  | 33.39 mm                                                                            |
| 深度  | 13.67 mm                                                                            |

### 材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色 (外壳)      | 浅灰 (RAL 7035) |
| 阻燃等级，符合UL 94 | HB            |
| 外壳材料         | ABS           |
| 表面特性         | 未处理           |

### 环境和真实条件


|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 环境条件        |                           |
| 要达到的最大IP编码  | IP20                      |
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 80 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C          |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 80 °C           |
| 相对湿度（存放/运输） | 95 %                      |

### 安装

|      |         |
|------|---------|
| 安装类型 | 与上部壳体锁紧 |
|------|---------|

## 图纸

尺寸图

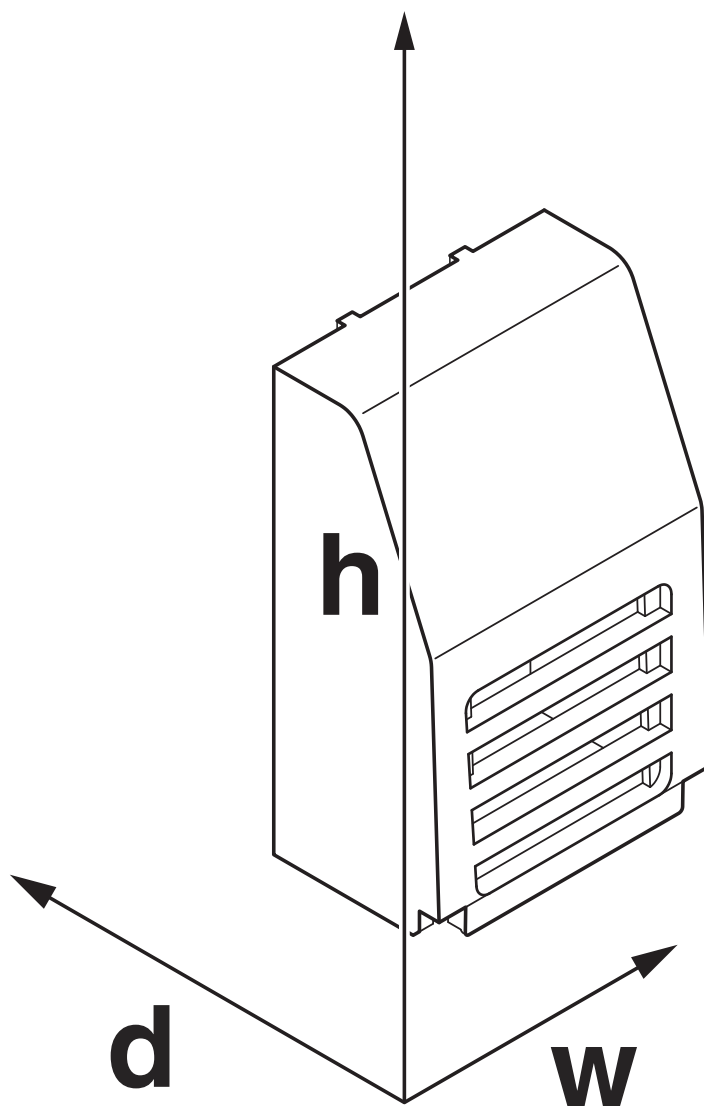

用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

# EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - 空位插头



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201847>

## 认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201847>



UL认证

认证ID: E240868

# EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - 空位插头



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201847>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - 空位插头



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201847>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)