




## Anwendungshinweise für Crimpzange C.K No. 3681

Anwendungsbereich:

für 4P2C, 4P4C, 6P4C (Rj11), 6P6C (Rj12, 8P8C (Rj45), 6PcC/Offset (DEC)

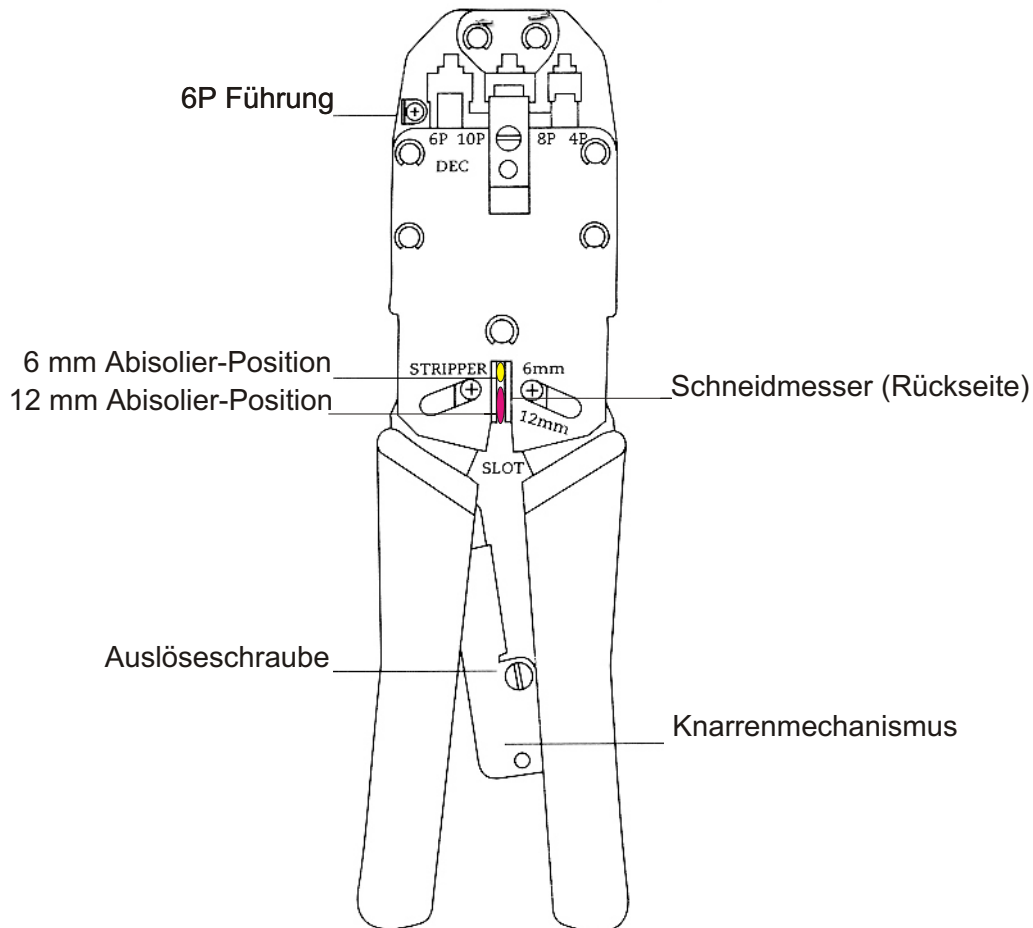

Zum Schneiden, Abisolieren und Vercrimpen aller oben genannten Typen ohne Wechsel von Crimpeinsätzen.

Integrierte Abisolierer auf Vorderseite mit Längenanschlag 6 oder 12 mm.

Schneidmesser auf Rückseite.

Abisolieren:

6mm Abisolierstrecke = 4- oder 6-adrigen Leiter im obersten Bereich der Abisoliermesser (Markierung 6 mm) bis zum Anschlag einführen, Griffe zusammendrücken und Leiter abziehen.

12 mm Abisolierstrecke = 8-adrigen Leiter im mittleren oder unteren Bereich der Abisoliermesser durchführen, bis der Leiter über die Rückseite der Zange rausragt, die Griffe zusammendrücken und Leiter abziehen.

Der Leiter wird in einem Arbeitsgang auf 12 mm Länge geschnitten und abisoliert.

Vercrimpen Typen 6P / DEC:

Linke Crimpbacken für beide Typen verwenden. Führungslaschen mit Winkel nach aussen montiert für 6P, mit Winkel nach innen für DEC.

Zum Ändern der Winkelposition Verschraubung bei geöffneter Zange lösen, Lasche umdrehen und neu befestigen

Lösen des Knarrenmechanismus:

Beim Zusammendrücken der Griffe löst sich der Knarrenmechanismus automatisch, wenn der Crimpvorgang abgeschlossen ist.

Zum manuellen Lösen die Auslöseschraube etwas nach links gegen den Uhrzeigersinn drehen.