

# D12

## Serrure mécanique à mortaiser monopoint

### Gamme :

- Serrure à bec de cane
- Têtière à bouts ronds
- Gâche à commander séparément
- Coffre (axe en mm)
  - 40
  - 50
- Finitions:
  - Bronze 39
  - Blanche

### Descriptif technique :

- Serrure réversible sans démontage

### Coffre:


- En acier embouti
- Hauteur 135 mm
- Entraxe 70 mm
- Fonction bec de cane
- Trous de passage rosace au fouillot et clé
- Fouillot: carré de 7 mm (8 mm sur demande)

### Pêne:


- Pêne ½ tour zingué blanc

### Têtière:

- En acier
- Dimensions: 230 x 20 x 2 mm

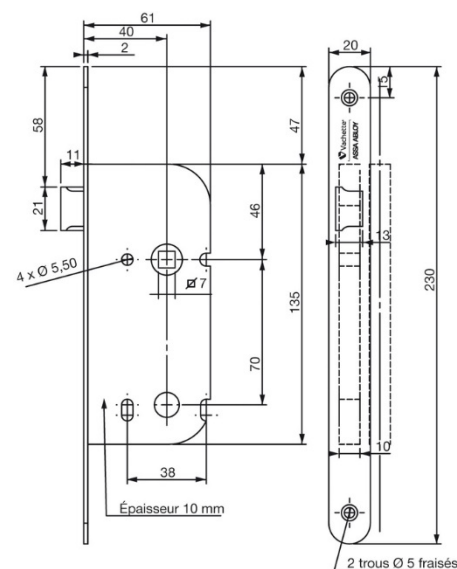

D13 Axe à 50

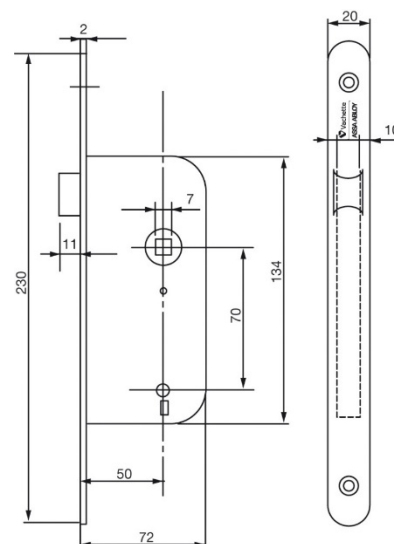

D13 Axe à 40

Garantie  
**10ans**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions\*

\*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte