


ワンタッチコネクタ NPQH-DK-M5-Q6-P10

部品番号: 578371

FESTO

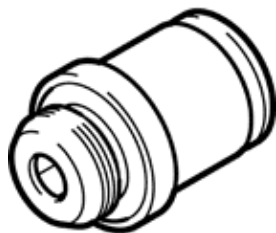

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 20 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	0 ... 150 °C
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	8.8 g
エア接続ポート 1	M5 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material of threaded seal	FPM
Material release ring	真鍮ニッケルメッキ
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス