

ECO PRO CL B 30 W 240 V B22D

HALOGEN ECO PRO CLASSIC B | Halogenlampen, klassische Minikerzen-Form



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ($R_a : 100$)



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	30.00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	30.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	30 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	405 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	405 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

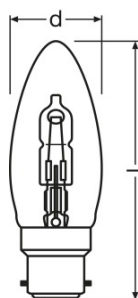

Produktgrafik

Durchmesser	35.0 mm
Gesamtlänge	97.0 mm
Länge	93.0 mm

Produktdatenblatt

Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	67.0 mm
Außenkolben	B35

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

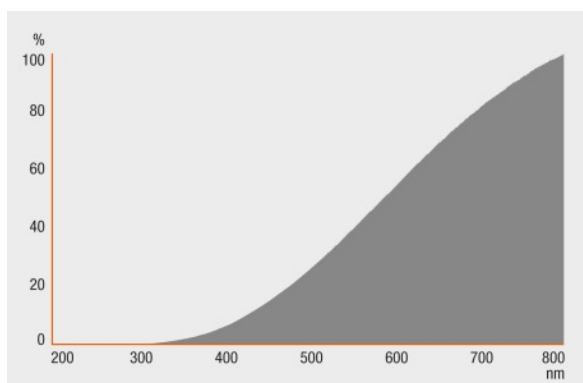

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	B22d
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

Energieeffizienzklasse	D
-------------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HSGSB/C/UB-30-240-B22D-67
Bestellnummer	64542 B PRO 30W

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321998804	ECO PRO CL B 30 W 240 V B22D	Faltschachtel 1	36 mm x 36 mm x 102 mm	0.13 dm ³	26.00 g
4008321998811	ECO PRO CL B 30 W 240 V B22D	Versandschachtel 20	110 mm x 152 mm x 184 mm	3.08 dm ³	754.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe unter

▶ www.osram.com

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.