


Datenblatt:

Steckdosenleiste IQ 3+3xT13 1.5m ws

Kompakte und Designorientierte Steckdosenleiste mit 6xT13 Steckdosen und einem Anschlusskabel von 1.50 Meter. Die Steckdosenleiste verfügt über Rutschfeste Standfüsse und ist somit sehr gut für glatte Oberflächen wie, Sitzungs- und Bürotische geeignet.



Artikelnummer	200161213
EAN	7611007137397
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	9.0 x 20.0 x 8.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.365 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifrnr.	85366990

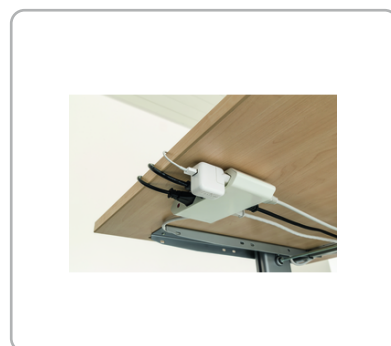

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	iQ
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	doppelseitiges Klebeband
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Produkthöhe	200 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	80 mm
Gewicht netto	0.360 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie