



## Alimentations ABL8FEQ, ABL8TEQ ▶14083◀

 
alimentations redressées filtrées													
													
	monophasées ou biphasées							triphasées					
tension d'entrée	230/400 V AC (± 10 %) monophasé ou biphasé							400 V AC (± 10 %) triphasé					
tensions de sortie	24 V DC												
certifications	cULus, ENEC												
puissance nominale	12 W	24 W	48 W	96 W	144 W	240 W	360 W	480 W	240 W	480 W	720 W	960 W	1440 W
courant nominal	0,5 A	1 A	2 A	4 A	6 A	10 A	15 A	20 A	10 A	20 A	30 A	40 A	60 A
références alimentation													
monophasée ou biphasée	ABL8FEQ24... (1)												
triphasée	ABL8TEQ24... (1)												
	005	010	020	040	060	100	150	200	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	300	400	600

(1) Compléter la référence, selon la puissance et le courant, avec tableau ci-dessus (exemple ABL8FEQ24010 pour une alimentation de 24 W, 1 A).

### Accessoires

#### Accessoires de repérage


désignation	taille (mm)	quantité indivisible	réf.unitaire
porte-repère adhésif	20 x 10	50	AR1SB3




AR1SB3

### Encombrements


#### ABL8FEQ24005/2400/24100

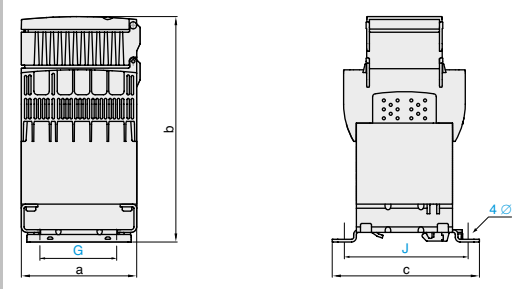

#### ABL8FEQ24150/24200

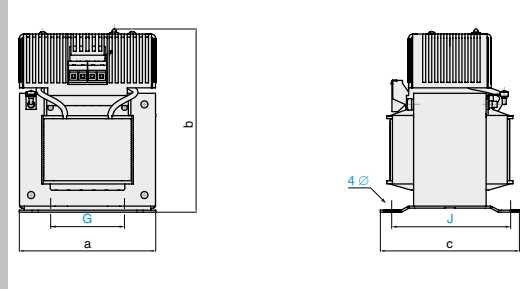

#### ABL8TEQ24•00

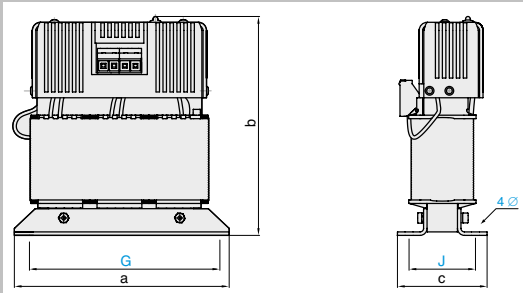

ABL	a	b	c	G	J	ø
8FEQ24005	87	124	108	60	96	5,5
8FEQ24010	87	124	108	60	96	5,5
8FEQ24020	87	142	108	60	96	5,5
8FEQ24040	87	165	108	60	96	5,5
8FEQ24060	123	153	153	82	136	6,5
8FEQ24100	123	185	153	82	136	6,5
8FEQ24150	135	185	138	105	125	6,5
8FEQ24200	175	215	128	135	105	6,5
8TEQ24100	185	190	78	165	58	6,5
8TEQ24200	220	215	104	200	80	8
8TEQ24300	240	252	108	220	87	8
8TEQ24400	310	310	140	260	95	11
8TEQ24600	310	310	154	260	130	11