
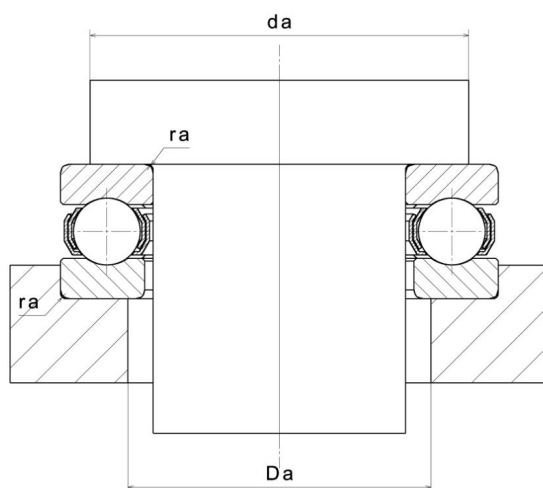


Données techniques

51407

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)

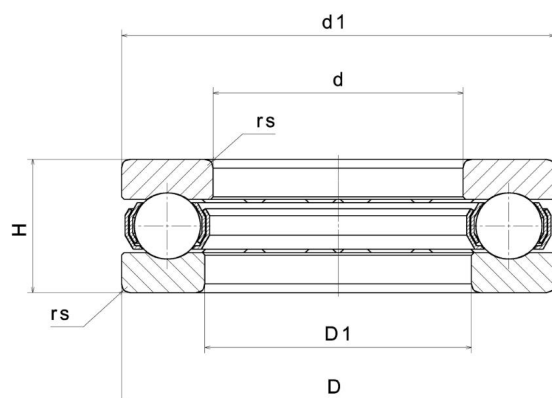

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	35 mm
D - Diamètre Extérieur	80 mm
T - Hauteur de butée	32 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Masse	0,759 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	87000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	155000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	7000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	16800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	11400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	53 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	62 mm

