 



Drossel-Rückschlagventil GR-3/8-B

Teilenummer: 6308

FESTO

Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung.

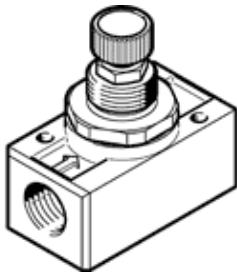

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | Drossel-Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8 |
| Einstellelement | Rändelschraube |
| Befestigungsart | wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 1.010 l/min |
| Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung | 1150 l/min |
| Betriebsdruck | 0,1 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 75 °C |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumtemperatur | -20 ... 75 °C |
| Produktgewicht | 225 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Regulierschraube | Messing |