

HALOPIN ECO 48 W 230 V G9

HALOPIN ECO | Halogenlamper med G9 sokkel



Bruksområder

- Generell belysning
- Arbeidsplassbelysning
- Lys for lesing
- Spisebordsbelysning
- Speilbelysning
- Aksentbelysning
- Beskyttelse mot fukt

Produktfordeler

- Brilljant ECO-aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Samsvarer med IEC 60432-2 takket være integrert sikringsfunksjon
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	48.00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	48.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W
Energy consumption	48 kWh/1000h


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	740 lm
Fargetemperatur	2800 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	740 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Light technical data

Starttid	0.0 s
----------	-------

Dimensions & weight

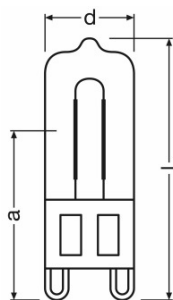

Product line drawing

Diameter	13.3 mm
Lengde	46.1 mm
Lys senter lengde	22.0 mm
Total lengde	46.1 mm
Ytterkolbe	T13,3

Produkt datablad

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data

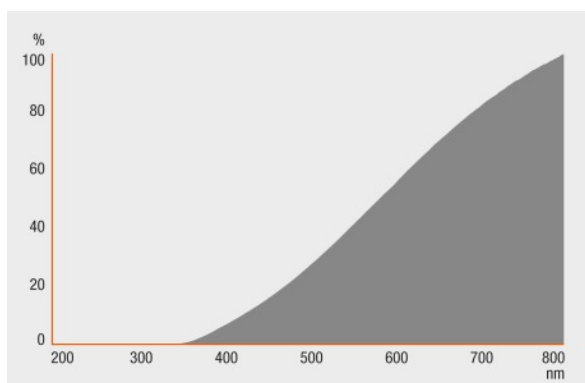

Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	G9
------------------------------	----

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards

Energy efficiency class	D
-------------------------	---

Produkt datablad

Country specific categorizations

ILCOS	HSGST/C/UB-48-230-G9-22
Ordreferanse	66748 ECO 48W 2

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4008321945334	OSRH66748ECO	8327425	4730112	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321945334	HALOPIN ECO 48 W 230 V G9		22 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.50 g
4008321945341	HALOPIN ECO 48 W 230 V G9	NO: VS 20	118 mm x 55 mm x 144 mm	0.93 dm ³	132.00 g
4052899181007	HALOPIN ECO 48 W 230 V G9	NO: VS 2592	195 mm x 395 mm x 495 mm	38.13 dm ³	9795.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.