



Afficher les détails du produit dans media

10.11.2025, 02:51:43 UTC

SCHAFFLER




ARCALUB-X.PINION-MD1,5-Z24-B15-G-G

Pignon lubrifiant pour chaîne

Pignon lubrifiant pour chaîne, denture droite,
arrivée lubrifiant axiale

Information technique

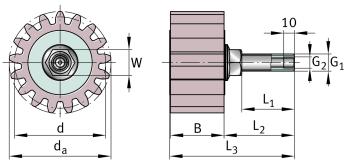

Votre alternative produit actuelle

Version	G	Lubrication gears, straight teeth
---------	---	-----------------------------------

Données techniques

Regraissage des dentures	Utilisation	
à denture droite	Design	
axial	Alimentation en lubrifiant	
la mousse PU à cellules ouvertes	Matériaux	
t_{op}	-30 °C ... +140 °C	Température de fonctionnement
5 m/s	Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur	
Huile et graisse jusqu'à NLGI 2	Lubrifiant	
m	1,5 mm	Module
z	24	Numéro de dents
d	36 mm	Diamètre primitif
d_a	39 mm	
B	15 mm	
L_1	34 mm	
L_2	44,7 mm	
L_3	60,4 mm	
G_1	M10	Filetage
G_2	M6	Filetage
W	15 mm	Cote sur plats
$\approx m$	0,5 kg	Poids