


RACCORDS DE JONCTION

- Connexion rapide
- Conception plein passage : pas de réduction de section au point de raccordement.

- Interchangeables (uniquement pour les diamètres \emptyset 16,5, \emptyset 25 et \emptyset 40) et réutilisables
- Raccords auto-extinguibles (selon norme UL94-HB)


\emptyset
16,5
25
40

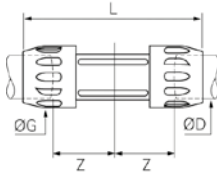

MANCHON


Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 17 00	16,5	34	120,5	35	0,065
6606 25 00	25	44,5	151,5	48	0,130
6606 40 00	40	67	205	57	0,395

\emptyset
50
63

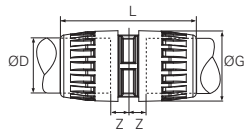

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 50 00	50	80	171	25	0,719
6606 63 00	63	91	171	25	0,860


\emptyset
76
100
168

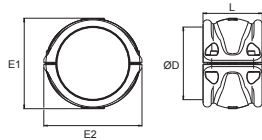

CONNECTEUR (CLAMP + CARTOUCHE)

Transair®	ØD	L	E1	E2	Kg
RR01 L1 00	76	146	103	132	1,033
RR01 L3 00	100	146	128	157	1,417
RR01 L8 00	168	139	212	230	2,570

\emptyset
25
40

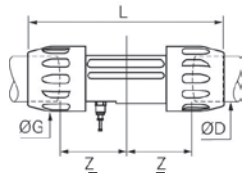


MANCHON AVEC PURGE

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 25 00	25	44,5	151,5	48	0,145
6676 40 00	40	67	205	57	0,412

Les manchons avec purge sont livrés avec raccordement 1/4" et bouchon encliquetable \emptyset 8 mm.

\emptyset
50
63

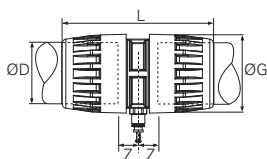

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 50 00	50	80	171	25	0,748
6676 63 00	63	91	171	25	0,870

Les manchons avec purge sont livrés avec raccordement 1/4" et bouchon encliquetable \emptyset 8 mm.