

Ø 4 mm-Verbindungsstecker

Ø 4 mm Connecting Plugs

KS4-11L/1A/... KS4-14LA/...

Isolierte Ø 4 mm-Verbindungsstecker aus Messing. Ausgestattet mit federnden Kontaktlamellen für vibrationsfeste Kontakte – ideal für den Einsatz z. B. in der Kfz-Elektrik bei Testfahrten und Service. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Steckabstand: 11 oder 14 mm.


KS4-11L/1A/A

KS4-14L/1A/N



KS4-11L/1A/... KS4-14LA/...

Insulated Ø 4 mm connecting plugs, made of brass. Equipped with spring-loaded Multilams to ensure vibration-proof contacts – ideal, for instance, in the automotive field for test drives and servicing. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. **Plug spacing: 11 or 14 mm.**

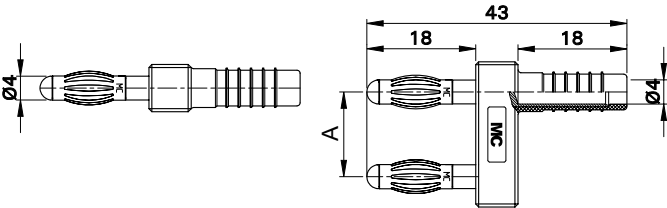

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Steckabstand A Plug spacing A		Farbe Colour
KS4-11L/1A/N	64.9302-21	30 VAC ~ 60 VDC / 32 A	11 mm	Ni	21
KS4-11L/1A/A	64.9301-21	30 VAC ~ 60 VDC / 32 A	11 mm	Au	21
KS4-14LA/N	20.1010-21	30 VAC ~ 60 VDC / 32 A	14 mm	Ni	21
KS4-14LA/A	20.1020-21	30 VAC ~ 60 VDC / 32 A	14 mm	Au	21

