

LÖTKOLBEN XS25


- Ergonomischer Griff
- Eisen- und nickelbeschichtete Spitze mit langer Lebensdauer
- Lebensdauer der Spitze bis zu 30.000 Arbeitsgänge
- 8 Ersatzspitzen in der Baureihe
- Wahlmöglichkeit hitzebeständiges Silikonkabel oder Standard-PVC-Kabel
- Spannungen von 12 - 230 VAC verfügbar




SPEZIFIKATIONEN

Spannung	230, 115, 24, 12
Temperatur	390° C
Leistung	25 W
Ableitstrom	2,0 μ A
Montierte Spitze	50 (2,3 mm)
Kabeltypen	PVC oder Silikon
Kabellänge	1,5 m
Netzstecker	UK, EU, USA
Länge (von Spitze zu Griff)	200 mm

- Nach DIN EN 60335-2-45 gefertigt
- Entspricht der CE & EMC-Niederspannungsrichtlinie
- Thermisch ausgeglichen
- Leicht wechselbare unterlegte Spitzen

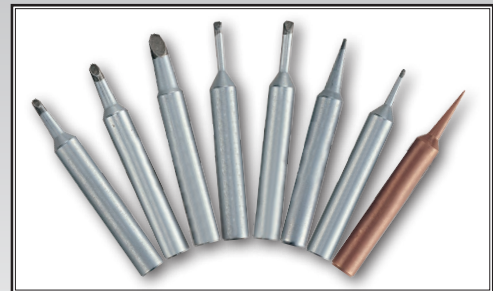

Ersatzspitzen - XS-Serie

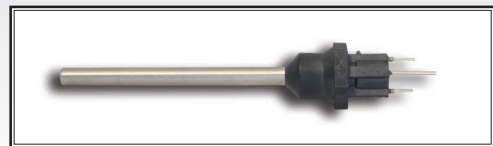

Ersatzelement



Sicherheitsständer ST6A