

MERKMALE

- EMV-Zulassung (ECE R10)
- Abgedichtet für Lebensdauer gegen Staub und Feuchtigkeit
- Erfüllt die Schutzart IP67
- • -30 bis +50° (extreme Temperatur)
- Geringer Stromverbrauch
- Bietet ausgezeichnete Rundumsicht

Orangefarbene LED-Signalleuchte von RS Pro, 10 → 30 V dc, blinkend, magnetisch

RS Best.-Nr. 907-5993



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese flachen LED-Signalleuchten unserer eigenen Marke RS Pro sind ideal für den Einsatz im Gelände und auch für eine Vielzahl von Fahrzeugen und industriellen Anwendungen geeignet. Der Einsatz der LED-Technologie bietet erhebliche Einsparungen bei der Wartung durch Vermeiden Sie die Notwendigkeit eines regelmäßigen Lampenaustausches, der möglicherweise sein könnte Knifflig bei höheren Fahrzeugen .

Allgemeine

| | |
|---------------------------|--|
| Glühlampentyp | LED |
| Lichmeffekt | Blinkend |
| Magnetischer Typ | Ja |
| Linsenfarbe | Orange |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Lampe im Inhalt | Ja |
| Multifunktion | Nein |
| Anzahl der LEDs | 4 |
| Besondere Merkmale | Flache und kompakte Bauweise, sehr niedriger Energieverbrauch, |

Elektrische

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Nennversorgungsspannung | 10 V dc bis 30 V dc |
| Lichtleistung | |
| Stromtyp | DC |
| Stromverbrauch | 300mA,600mA |

Mechanische

| | |
|-------------------------|-------|
| Basisdurchmesser | 150mm |
| Grundbreite | 38mm |

| | |
|--------------------|------------|
| Montagestil | Magnetisch |
|--------------------|------------|

Betriebsumgebungsspezifikationen

| | |
|----------------------------|-------|
| Maximale Temperatur | -30°C |
| Mindesttemperatur | +50°C |

Schutzkategorie

| | |
|---------------------|-------|
| IP-Schutzart | IP 56 |
|---------------------|-------|


Zulassungen

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Normen erfüllt | EMV (ECE R10), RoHS-konform |
|-----------------------|-----------------------------|







| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| AMBER | RS 907-5993 | | RS 907-6019 | | RS 907-6003 | | RS 907-6025 | | RS 907-6031 | |
| RED | RS 907-6006 | | RS 907-6028 | | RS 907-6012 | | RS 907-6034 | | RS 907-6040 | |
| GREEN | RS 907-6009 | | RS 907-6021 | | RS 907-6015 | | RS 907-6037 | | RS 907-6043 | |

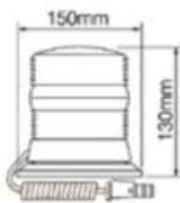


Magnetic

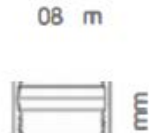


Din

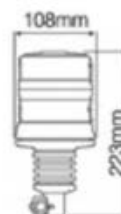

Fl x Din

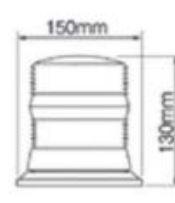

3 Point

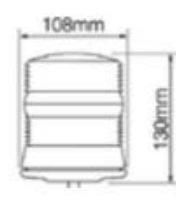

Single Point

