

## Série DMO - DGO / Acier avec tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire



### Ø int./ext. (mm)

16 x 24

### Entrée tournante

### filetage mâle BSPP

G 1/2

### Pression max

### d'utilisation

10 bar

### Long. (m)

15

### Poids (kg)

25

### Température

-15°C à +60°C

### Raccord

ELS 09

### Technologie

Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt

### Matière

Carter acier avec revêtement époxy

### Raccordement


1 m de tuyau en entrée

### Equipé de

Support fixe

## Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Raccord	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
<b>DMO 1610LS</b>	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20
<b>DGO 1615LS</b>	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25

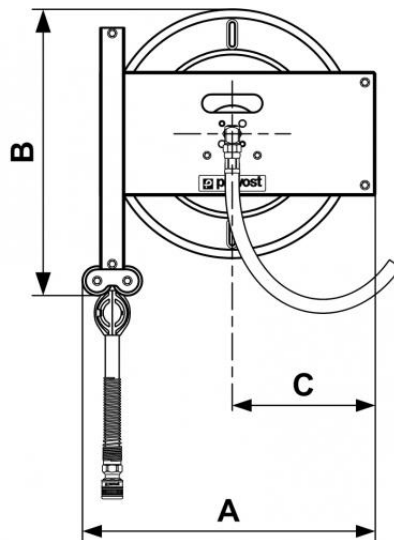

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 1610LS</b>	485	475	237
<b>DGO 1615LS</b>	485	475	237