

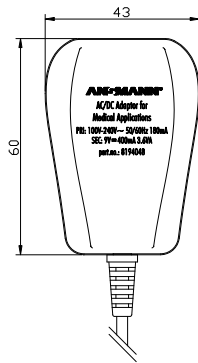


Bedruckung auf Gehäuseoberteil M2:1/  
printing on top case Scale 2:1

**ANSMANN**  
AC/DC Adaptor for  
Medical Applications  
PRI: 100V-240V~ 50/60Hz 180mA  
SEC: 9V=400mA 3.6VA  
Art.-Nr.: 8194048

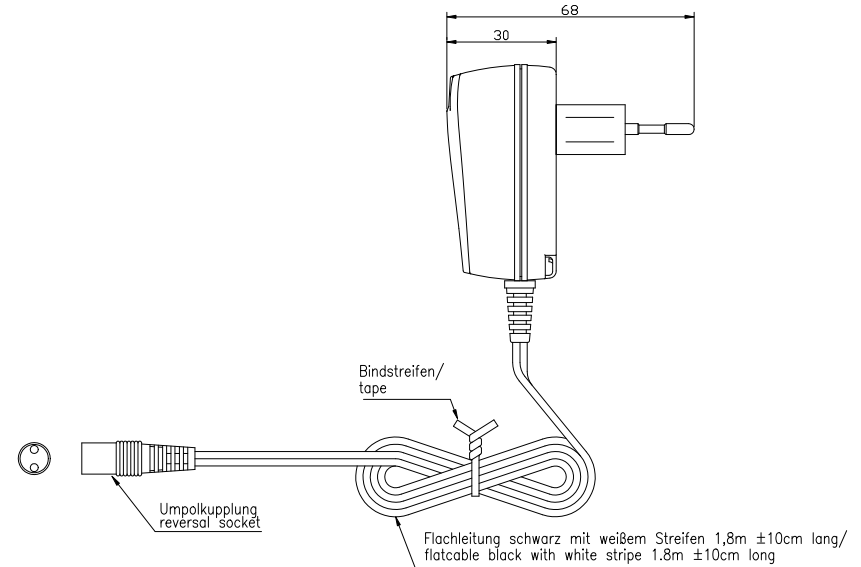

Bedruckung auf Gehäuseunterteil M2:1/  
printing on bottom case Scale 2:1

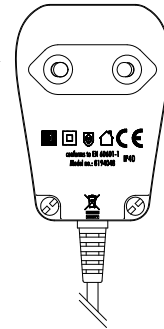

Technische Daten/ technical data	: Steckernetzgerät/ plug-in power supply
Eingangsspannung/ input voltage	: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Glassicherung T0,5A/ glass fuse T0,5A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: < 0.3W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. 5W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: max. 9.5VDC
Ausgangsspannung/ output voltage	: 9VDC ±5% regulated
Brummspannung/ ripple voltage	: < 300mV
Nenn-Ausgangsstrom/ nominal output current	: 400mA
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: ---
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+40°C
Betriebluftfeuchtigkeit/ operating humidity	: 5%.....95% nicht kondensierend, 5%.....95% not condensed
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C...+70°C
Lagerluftfeuchtigkeit/ storage humidity	: 5%.....95% nicht kondensierend, 5%.....95% not condensed

Gewicht/ weight	: xxxg inkl. Verpackung und Zubehör/ xxxg incl. packaging and accessories
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz, Typ 41/ plug-in housing, black, type 41
Gehäusematerial/ case material	: UL94-V0
Leiterplattenmaterial/ pcb material	: CEM1
Schutzart/ case protection	: IP 40
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: weiße Bedruckung/ white printing
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: weiße Bedruckung/ white printing
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung weiße Faltschachtel, ca. 68x41x73mm (LxBxH) - VE: 30 Stück/ individual package, white folding box, approx. 68x41x73mm (LxWxH) - PU: 30 pcs.
Anleitungen/ instructions	: Bedienungsanleitung Deutsch/ Englisch/ Operating instruction German/ English
Approbationen/ approvals	: CE, BUREAU VERITAS mark, conform EN 60601
Normen/ standards	: IEC/EN61558, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2
Betriebsanzeige/ operating indicator	: ---

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN7708	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. ---	
	2008	Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
	18.08.	JE	Steckernetzgerät/ 9V 400mA plug-in power supply	
			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet
			8194048	1
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj. 02H-0099-08-DE	Ersatz für/Replaced by
				Ersatz durch/Replaces through

ANSMANN ist ein eingetragenes Warenzeichen der ANSMANN Holding AG. Alle Rechte vorbehalten. © 2008 ANSMANN Holding AG. Die Abbildung zeigt ein Produkt, das nicht unbedingt in der Abbildung dargestellt ist. Die Abbildung zeigt ein Produkt, das nicht unbedingt in der Abbildung dargestellt ist. Die Abbildung zeigt ein Produkt, das nicht unbedingt in der Abbildung dargestellt ist.