


Datasheet

Anti surge T HBC min fuse

RS Stock number [247-4059](#)

Dimensions:

Artikel-Nummer: 189140.
 Article-Number:
Größe: 6,3 x 32 mm
 Size:
Bemessungsstrom: 100 mA - 32 A
 Rated current:

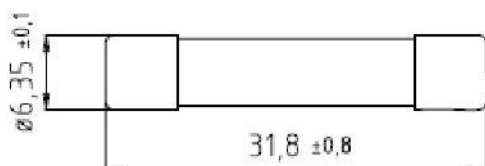


Aufbau Construction

Isolierrohr: **Keramic / undurchsichtig**
 Insulating tube: Ceramic / non transparent
mit Löschmittelfüllung
 with extinguishing filler

Kontaktkappen: **Kupferlegierung, vernickelt**
 Contact caps: Copper alloy, nickel-plated

Rohrstempelung:

SIBA	SIBA	SIBA
T I _N	T I _N	T I _N
500 V 	440 V	250 V
189140	189140	189140

I_N = 100mA-16A 20A+25A 32A

Schmelzeitgrenzwerte: Fusing time limits:

Bemessungsstrom Rated current	1,5 x I _N	2,1 x I _N	2,75 x I _N		4 x I _N		10 x I _N	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA - 1,6 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	300 ms
2 A - 32 A	1 h	30 min	400 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	300 ms

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Curves

