

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (18 PZ)

519/606AAPOL

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso gr

U05190781

104x188x45

500

Composizione

Articolo

Pezzi


Misure



243 1/4 - Portabussole con impugnatura

1

-

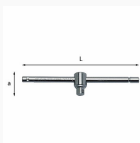

240 1/4 - Leva a T con attacco quadro scorrevole

1

-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	237 A 1/4 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	236 1/4 - Prolunghe	2	50-100
	241 1/4 - Snodo cardanico	1	-
	235 1/4 EPN - Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale	12	9/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16
	519/606AV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.