

●ジュラコンスペーサー (中空) ●POM spacer (Hollow tube) ●POM隔離柱 (管型)

仕様

- ・材質 / ジュラコン (POM)
- ・色 / 乳白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
- ・U L 規格 / UL94-HB (材料)

・RoHS対応製品



スペーサーの選定

A 黄銅スペーサー

B ジュラコンスペーサー

C ステンレススペーサー

D スチールスペーサー

E PPSスペーサー

F PBTスペーサー

G エコスペーサー

H アルミスペーサー

I ベークスペーサー

J ナイロンスペーサー

K ビークスペーサー

L レニースペーサー

M LED取付スペーサー

N D-Sub取付スペーサー

O PTFEスペーサー

P セラミック/ガラススペーサー

Q チタンスペーサー

R ピンヘッダー

S 基板用マウントパーツ

T インサートナット

U メカニカルパーツ

V 樹脂ワッシャー


W 樹脂ブッシュ

X 樹脂ねじ、ボルト、ナット

Y 金属ねじ、ボルト、ナット、ワッシャー

材料資料

C-400 (M=4用 外径φ8)		L	品番	L	品番	L	品番
		1	C-401	20	C-420	82	C-482
		1.5	C-401.5	21	C-421	85	C-485
		2	C-402	22	C-422	88	C-488
		2.5	C-402.5	23	C-423	90	C-490
		3	C-403	24	C-424	92	C-492
		3.5	C-403.5	25	C-425	95	C-495
		4	C-404	26	C-426	98	C-498
		4.5	C-404.5	27	C-427	100	C-4100
		5	C-405	28	C-428	105	C-4105
		5.5	C-405.5	29	C-429	110	C-4110
		6	C-406	30	C-430	115	C-4115
		6.5	C-406.5	35	C-435	120	C-4120
		7	C-407	40	C-440	125	C-4125
		7.5	C-407.5	45	C-445	130	C-4130
		8	C-408	50	C-450	135	C-4135
		8.5	C-408.5			140	C-4140
		9	C-409	52	C-452	145	C-4145
		9.5	C-409.5	55	C-455	150	C-4150
		10	C-410	58	C-458	155	C-4155
		11	C-411	60	C-460	160	C-4160
		12	C-412	62	C-462	165	C-4165
		13	C-413	65	C-465	170	C-4170
		14	C-414	68	C-468	175	C-4175
		15	C-415	70	C-470	180	C-4180
		16	C-416	72	C-472	185	C-4185
		17	C-417	75	C-475	190	C-4190
		18	C-418	78	C-478	195	C-4195
		19	C-419	80	C-480	200	C-4200

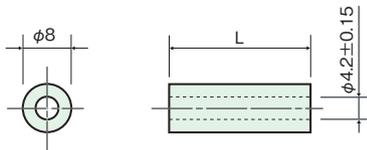

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16~50迄±0.15
L=52~100迄±0.3 L=105より±0.4

ご注文個数 50個~
※但し、C-452~C-4200迄は、10個~