

PAN-TY™ パンタイ ナイロン結束バンド


PAN-TY™ 仮止めタイプ ナイロン結束バンド



材質	材質コード
ナイロン66	無印
耐候性ナイロン66	0
耐熱性ナイロン66	30

※ 製品によっては、お取り扱いのない材質があります。
詳しくはA55ページをご覧ください。

- ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
- 配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。

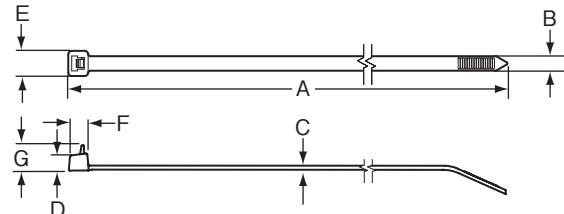

<ロック解除の仕方>
ヘッド部のタブを下げたまま、結束バンドを引き抜いてください



部品番号	最大束線径 (φmm)		寸法 (mm)							ループ引張強度 N (kg)
	100本入	1000本入	A	B	C	D	E	F	G	
PRT1S	-C	-M	25	122						
PRT1.5S	-C	-M	38	160						
PRT2S	-C	-M	48	188	4.8	1.3	5.6	8.0	6.6	8.1
PRT3S	-C	-M	76	292						
PRT4S	-C	-M	102	368				8.6	6.7	
	50本入	250本入								
PRT2H	-L	-TL	51	213	7.6	1.9	7.6	12.2	10.5	10.9
PRT3H	-L	-TL	76	290						
PRT4H	-L	-TL	102	368						356(36.3)


PAN-TY™ 仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ



材質	材質コード
ナイロン66	無印
耐候性ナイロン66	0
耐熱性ナイロン66	30

※ 製品によっては、お取り扱いのない材質があります。
詳しくはA55ページをご覧ください。

- 仮止めタイプナイロン結束バンドのヘビーデューティー仕様です。
- マウンティングクリップ (MCEH-S25、A7ページ参照) を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用することができます。

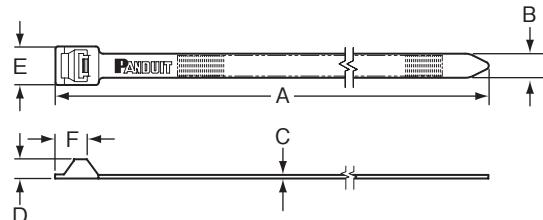

部品番号	最大束線径 (φmm)		寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kg)	
	100本入	—	A	B	C	D	E	F		
PRT2EH	-C	—	51	229	12.7	1.9	10.2	20.3	16.8	1112(113.5)
	25本入	100本入								
PRT5EH	-Q	-C	127	511	12.7	1.9	10.2	20.3	16.8	1112(113.5)
PRT6EH	-Q	-C	152	564						
	100本入	—								
PRT8EH	-C	—	203	719	12.7	2.2	10.2	20.3	16.8	1112(113.5)
PRT10EH	-C	—	254	869	12.7	2.2	10.2	20.3	16.8	1112(113.5)
PRT12EH	-C	—	305	1019						