




Adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet

TU3-ETG (v3.0R)

- Interface de connexion USB 3.0 de type A
- Supporte les débits de connexion 10/100/1000 Mb/s
- Partagez des données, de la musique, des films, etc.
- La conception compacte est idéale pour les professionnels en déplacement
- Compatible Wake on LAN (mode suspension)
- Prise en charge Windows®, Mac OS®, et Nintendo Switch™

L'adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit de TRENDnet, le modèle TU3-ETG dispose d'un port RJ-45 1000BASE-T permettant des débits gigabit de 1Gb/s sur votre câblage réseau actuel. Cet adaptateur USB Gigabit dispose d'une interface USB-A qui se connecte facilement à un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une Nintendo Switch compatible USB pour une connectivité réseau haut débit.

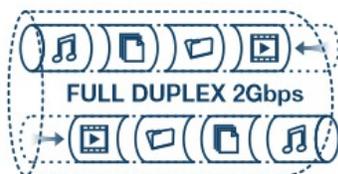

USB 3.0

Utilisez l'adaptateur Ethernet USB 3.0 pour vous connecter facilement à un réseau Gigabit à partir d'un ordinateur portable compatible USB Type-A 3.0.


Débits Gigabit

Profitez de débits Ethernet Full Duplex 2 Gb/s grâce à cet adaptateur compact USB vers Ethernet Gigabit.

Compatibilité

L'adaptateur Ethernet USB est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®, ainsi qu'avec la Nintendo Switch™.

SOLUTION RÉSEAUX

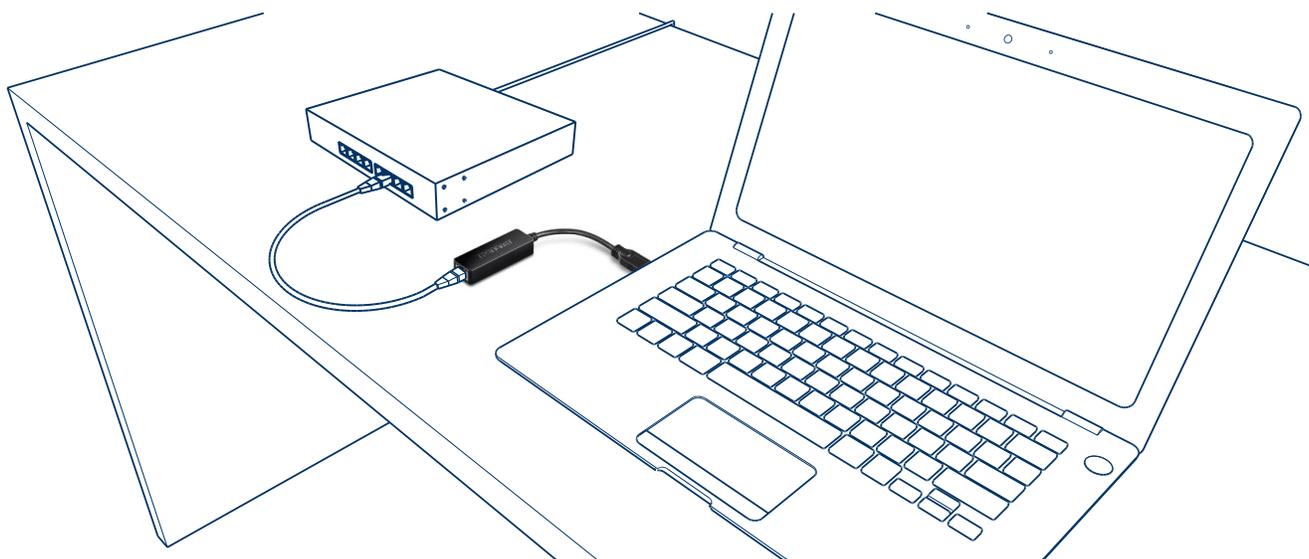

CARACTÉRISTIQUES

- 1**
2
3 **Installation simple**
Installation simple en quelques minutes

- Conception compacte**
La conception compacte et discrète est idéale pour les professionnels en déplacement.

- Câbles intégrés**
Comprend un câble USB 3.0 (Type A) intégré de 12,7cm (5 pouces)

- Alimentation via USB**
L'adaptateur Ethernet USB est alimenté par le port USB



SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0

Interface du périphérique

- 1 port Ethernet Gigabit
- 1 port USB 3.0 de type A (mâle)

Débit maximum des données

- 2Gbps (port Gigabit)

Fonctions spéciales

- Tecnologia di risparmio energetico
- Wake on LAN (mode suspension)

Compatibilité

- Windows® 11, 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.6 – 10.15, 11, 12
- Nintendo Switch™

Alimentation

- Alimentation via USB
- Max. consommation 0,95W

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Dimensions

- 73 x 24 x 14mm (2,8 x 1 x 0,6 pouces)
- Longueur du câble: 130mm (5 pouces)

Poids

- 25 g (0,9 once)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU3-ETG
- Guide d'installation rapide

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.