



MASTER LEDluster E14/E27 Tropfenform

MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von $R_a \geq 80$. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E14
Kolbenform	P48
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Technischer Typ	6-40W

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom (Nom)	470 lm
Nennlichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	75 lm/W
Farbkonsistenz	6 Stufen
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

• Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50-60 Hz
------------------	----------

Power (Rated) (Nom)	6.0 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (max.)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	95 °C
-------------------------	-------

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

• Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
--------------------------------	------

PHILIPS

MASTER LEDluster E14/E27 Tropfenform

Energieeffizienz-Label (EEL) A+
Energieverbrauch kWh/1000h 6 kWh

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869645358200
Bestell-Produktname MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL


EAN/UPC - Produkt 8718696453582
Bestellcode 45358200
Anzahl pro Verpackung 1
Anzahl pro Umverpackung 10
Material-Nr. (12NC) 929001140602
Nettogewicht (Einzelteil) 0.072 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet

- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit


Abmessungsskizzen

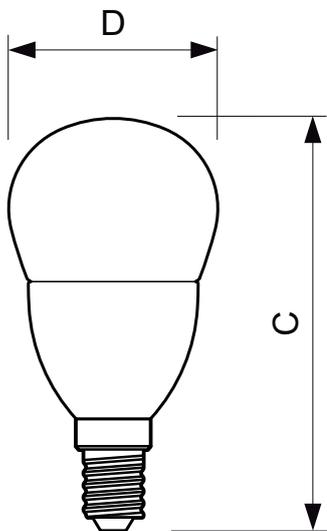


E14 P48

LED DT 6-40W E14 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

 

Photometrische Daten

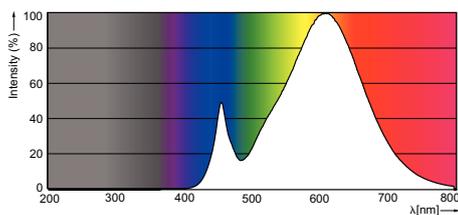



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, August 16
Änderungen vorbehalten