



**EHMANN**

# **Universal Aluminium Steckdosenleiste 10-fach**

Art-Nr.: 0600x00102031 (1,5 m Zul.) | 0600x00102033 (3 m Zul.) | 0600x00102035 (5 m Zul.)

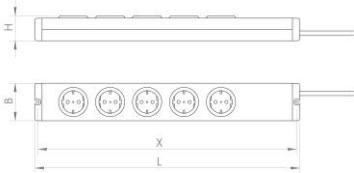


Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt  
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund  
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm  
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)  
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters  
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



## Universal Aluminium Steckdosenleiste 10-fach

### Technische Daten

<b>3.600 W Leistung</b>	<b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		  
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0600x00102031 (1,5 m Zul.)    EAN 4012096000747    VPE 10 Art.-Nr. 0600x00102033 (3 m Zul.)    EAN 4012096006152    VPE 10 Art.-Nr. 0600x00102035 (5 m Zul.)    EAN 4012096006169    VPE 7		
714 x 65 x 44 mm Abmessung (L x B x H) 708 mm Befestigungsmaß		