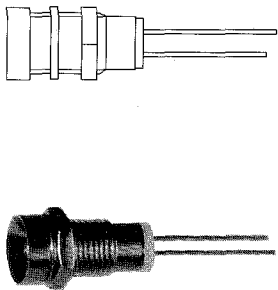
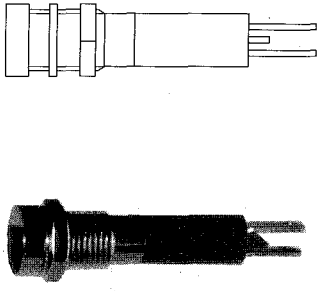
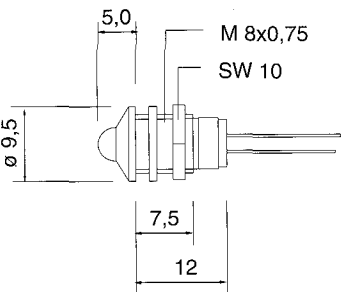
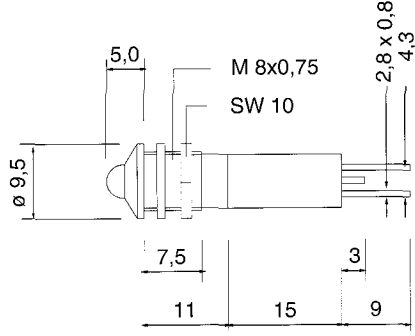
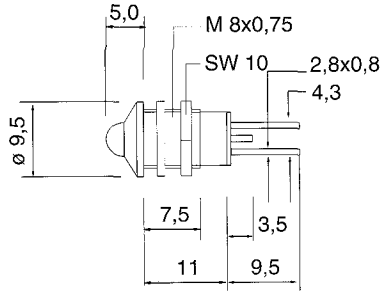
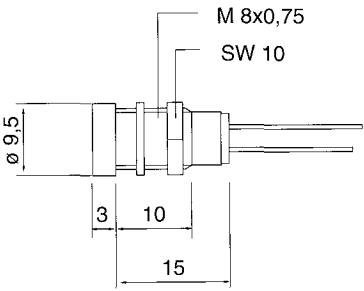
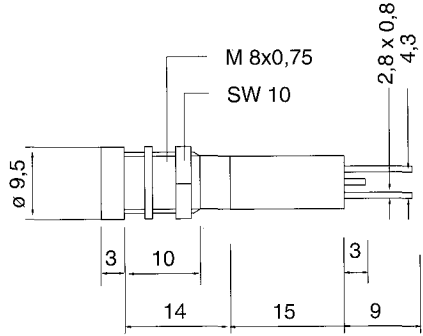
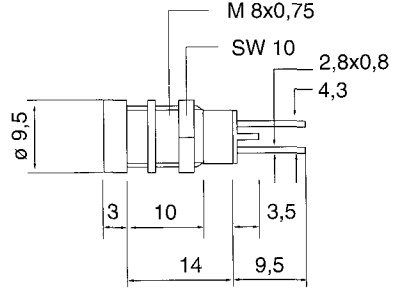
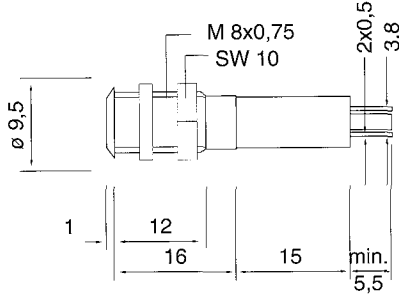
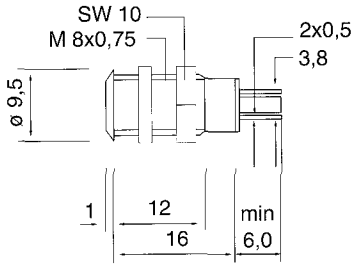
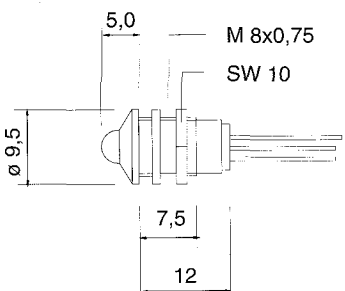
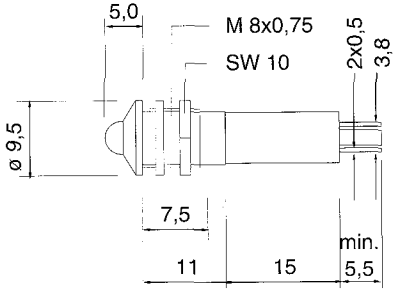


Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm
Led Indicators Body diameter 8 mm

Innenreflektor
Interior reflector

Bestell-Nr.	Farbe	V _{OP} +10% (V)	I _{OP max.} (mA)	V _F (V)	I _{V typ.} (mcd) *I _F = 20mA	I _{F max.} (mA)	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19050-A	A	
1905*000	Rot Red			1,6/2,0	*4,0	75	A				
1905*001	Grün Green			2,0/2,6	*30,0	45	A				
1905*002	Gelb Yellow			2,0/2,6	*27,0	45	A				
1905*003	Super rot Super red			2,0/2,6	*27,0	45	A				
1905*050	Rot Red			1,6/2,0	*4,0	75	C				
1905*051	Grün Green			2,0/2,6	*30,0	45	C				
1905*052	Gelb Yellow			2,0/2,6	*27,0	45	C				
1905*053	Super rot Super red			2,0/2,6	*27,0	45	C				
1905*150	Rot Red	6	30		6,0		B		Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19050-B	B
1905*151	Grün Green	6	30		50,0		B				
1905*152	Gelb Yellow	6	30		40,0		B				
1905*153	Super rot Super red	6	30		38,0		B				
1905*250	Rot Red	12	30		6,0		B				
1905*251	Grün Green	12	30		50,0		B				
1905*252	Gelb Yellow	12	30		40,0		B				
1905*253	Super rot Super red	12	30		38,0		B				
1905*350	Rot Red	24	22		5,0		B		19050050 - 19050053, wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, siehe Zeichnung Nr. 19050-C 19050050 - 19050053, short version with tabs, see drawing no. 19050-C		C
1905*351	Grün Green	24	22		35,0		B				
1905*352	Gelb Yellow	24	22		30,0		B				
1905*353	Super rot Super red	24	22		30,0		B				
Blaue Led Signalleuchten lieferbar. Bei Bestellung bitte an die letzte Stelle der jeweiligen Bestellnummer die "7" einsetzen.								Blue Led Indicators can be supplied. When ordering, please use on the relevant partnumber the "7" for the last digit.			
Arbeitstemperatur (T _{OP}): -55°C - +70°C Lagertemperatur (T _{STG}): -55°C - +100°C * Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert. Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1 Beispiel: 19050000 rot mit Glanzchrom 19051000 rot mit Schwarzchrom								Operating temperature (T _{OP}): -55°C - +70°C Storage temperature (T _{STG}): -55°C - +100°C * The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1. Bright chrome = 0 Black chrome = 1 Example: 19050000 red with bright chrome 19051000 red with black chrome			
Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten								Led Indicators with other voltages upon request Specification subject to change without notice			

Abmessungen / Dimensions

Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-A 	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-B 	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-C 
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-A 	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-B 	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-C 
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19100-B 		Zeichnungsnr. / Drawing No. 19100-C 
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-A 	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-B 	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-C 