

Mini-Lynx GLS

ML GLS 827 B22 20W SLV

0035506

Produkteigenschaften



CE

PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0035506
Technologie	Compact Fluorescent
Lichtfarbe	827 Homelight
Energieklasse	A
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Lampenform	GLS
Lampenoberfläche	Frosted
Dimmbar	No
Verschluss/Socket	B22
Typ	GLS
EAN-Code	5410288355061
Ra	80
Farbtemperatur (K)	2700
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1200
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	60
Watt (Nennleistung) (W)	20
Watt äquivalent (W)	85
Spannung (V)	220-240

Mini-Lynx GLS

ML GLS 827 B22 20W SLV

0035506

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Bestellnummer	0035506
Nur für trockene Umgebungen	Yes
Technologie	Compact Fluorescent
Energiesparlampe	Yes
Energieklasse	A
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Lampenoberfläche	Frosted
Lampenform	GLS
Dimmbar	No
Verschluss/Socket	B22
Typ	GLS
EAN-Code	5410288355061
E-Nummer SE	8357585
Lange Bezeichnung	
Produktname	ML GLS 827 B22 20W SLV
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	<2
Startzeit (max) (s)	<1.0
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<100
Betriebsgerät erforderlich	NO
Einsatzzweck	General lighting
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	30000
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	10
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25

Lichttechnische daten

Lichtfarbe	827 Homelight
Ra	80
Farbtemperatur (K)	2700
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1200
Lumen zum Ende der Lebensdauer (lm)	60
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1200

Mini-Lynx GLS

ML GLS 827 B22 20W SLV

0035506

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	20
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	60
Watt (Nennwert) (W)	20
Watt (Nennleistung) (W)	20
Watt äquivalent (W)	85
Spannung (V)	220-240
Leistungsfaktor der Lampe	=0.55

Physikalische daten


Gewicht (kg)	0.11
Lampenlänge (mm) – C/L	149.5±2
Lampendurchmesser (mm) – D	75±1
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	16.50 x 8.00 x 8.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	41.50 x 17.00 x 19.00

Mini-Lynx GLS

ML GLS 827 B22 20W SLV

0035506

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

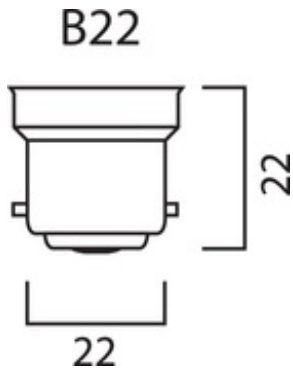

ENERGIEETIKETT

