

C-RC 16/M8 DIN - O型电缆端头

3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240096>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



环形电缆插针，不带绝缘，16 mm²，M8

优势

- CRIMPFOX-RC...系列压线钳具有出色的压接性能
- 硬焊接的压接部位具有出色的抗拉性能
- 不带绝缘套管的环形电缆插针用高品质镀锡电解铜制成，有很好的抗腐蚀性能

商业数据

订货号	3240096
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3422
产品关键代码	BH3422
目录页面	页码490 (C-3-2019)
GTIN	4046356453134
单件重量（含包装）	4.464 g
单件重量（不含包装）	4.367 g
原产地	CN

C-RC 16/M8 DIN - O型电缆端头

3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240096>

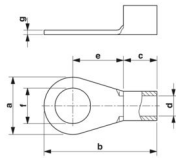


技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	根据DIN 46234标准设计
	钎焊
	镀锡

尺寸

尺寸图	
宽度	14 mm
套管长度	29 mm
绝缘套管长度	10 mm
最大剥线长度	13 mm
自中心到绝缘套管的距离	12 mm
最小材料厚度	1.2 mm
绝缘套环内部尺寸	5.8 mm

内部尺寸

内径	8.4 mm
----	--------

材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆
涂层	镀锡

机械特性

技术数据

套管长度	29 mm
------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	110 °C
----------	--------

标准和规范

根据标准设计	DIN 46234
--------	-----------

C-RC 16/M8 DIN - O型电缆端头

3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240096>



图纸

尺寸图



C-RC 16/M8 DIN - O型电缆端头

3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240096>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 16/M8 DIN - O型电缆端头

3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240096>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn