


Embases et jeux d'extrémités pour mini-distributeurs

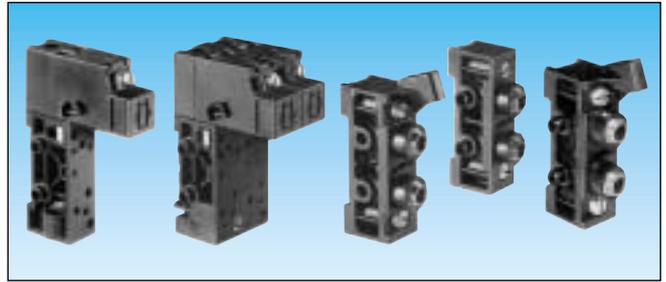

1

Références

Montage			En armoire	En armoire	En armoire	En armoire
Version			17,5 mm	35 mm	—	—
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	Embases	Ø 4 mm	81 513 060 ★	81 517 101 ★	—	—
		Ø 6 mm	81 513 065 ★	81 517 201 ★	—	—
	Jeu d'extrémité	Ø 6 mm	—	—	81 513 011 ★	—
	Module intermédiaire d'alimentation	Ø 6 mm	—	—	—	81 513 001 ★

Caractéristiques


Capacité de serrage	mm ²	3	3	—	—
Homologation UL et cUL		MM15085	MM15085	—	—
Fixation		Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm
		EN 50022	EN 50022	EN 50022	EN 50022
Masse	g	55	110	86	44

Branchements

Pneumatique




 - 2 - Sortie pneumatique 4/2 (NO)
- 4 - Sortie pneumatique 3/2 ou 4/2 (NF)



- 2 - Sortie repos (NO)
- 2 - Sortie repos *
- 4 - Sortie travail (NF)

81 513 011 - 81 513 001

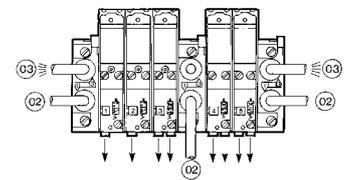


Nota :

- Chaque embase peut recevoir :
 - embase 81 513 060-065 : 1 relais 8/2 ou un relais 4/2, largeur 17,5 mm.
 - embase 81 517 101-201 : 1 relais 4/2 bistable (largeur 35 mm) ou 2 relais 3/2 ou 4/2 largeur 17,5 mm.


- 02 2 orifices d'alimentation
- 03 2 orifices d'échappement

Raccords à connexion instantanée intégrés

 Electrique



 
- A1 - Signal de commande
- A2 - Commun
- ⊥ Masse



- A1 - Signal de commande travail (14)
- A2 - Commun
- A1 - Signal de commande repos (12)
- A2 - Commun
- ⊥ Masse

Degré de protection : IP20 après assemblage.

Encombrements avec mini-distributeurs (page 5/8) + Mini-électrovannes (page 5/4) + Modules visualisateurs (page 5/11)

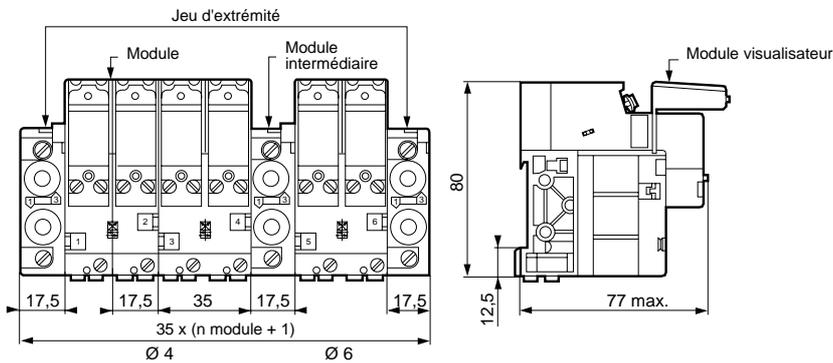

Autres informations

Pour passer commande, préciser :

Produits disponibles sur stock

★ Chez nos distributeurs

1

Référence

Exemple : Embase pour mini-distributeur 81 513 060

5