



COULEUR SURMOULAGE VOIR
NOMENCLATURE
AVEC LOGO DECELECT

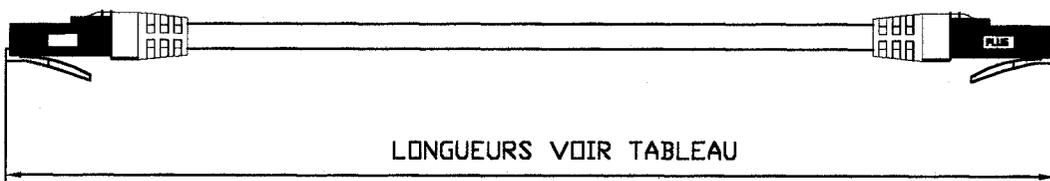

LOVAGE

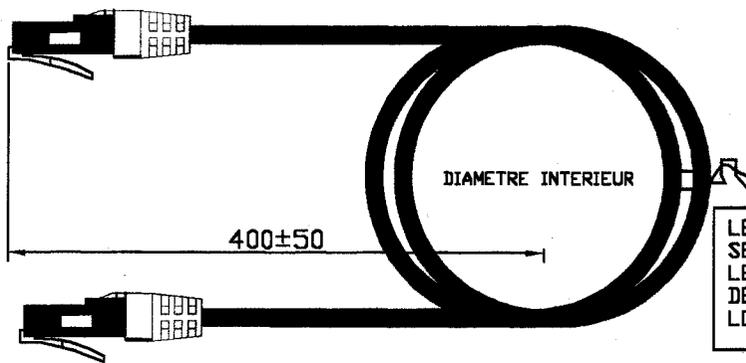


LE LIGOPLAST
SERA UTILISE SUR
LES CORDONS A PARTIR
DE DEUX METRES DE
LONGUEUR.


LE Ø INTERIEUR POUR LES
CORDONS JUSQU'A 2 METRES
SERA DE 100 MINI 130 MAXI

LE Ø INTERIEUR POUR LES
CORDONS SUPERIEURS A 2 METRES
SERA DE 150 MINI 190 MAXI

CABLAGE CROISE 10BT

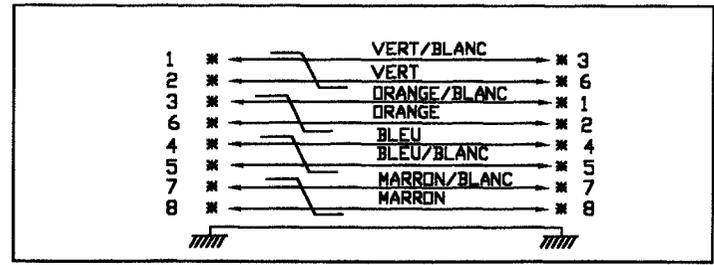


CONDITIONNEMENT
SAC PLASTIQUE THERMOSOUDE

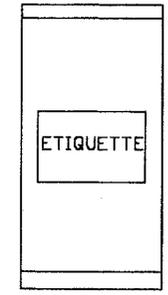

EMBALLAGE CARTON

DETAIL ETIQUETTE

CODE COMMANDE CARACTERE GRAS HAUTEUR 5MM

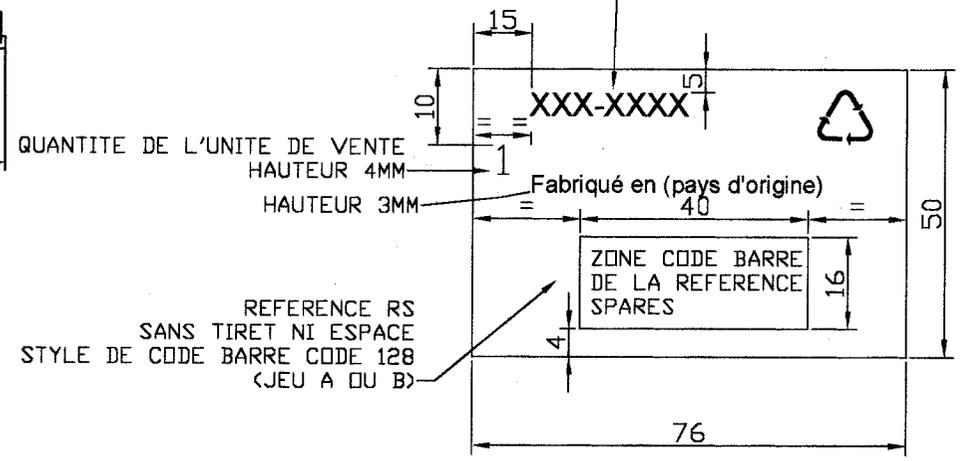

QUANTITE DE L'UNITE DE VENTE
HAUTEUR 4MM
HAUTEUR 3MM

REFERENCE RS
SANS TIRET NI ESPACE
STYLE DE CODE BARRE CODE 128
(JEU A DU B)

POLICE DE CARACTERE ARIAL NOIR
COULEUR DU FOND DE L'ETIQUETTE JAUNE

IND. MODIFICATIONS		IND. MODIFICATIONS	

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION DE LA SOCIETE		MATERIE: ECH. TOL.GENE. USINAGE. DATE. TRAITEMENT.	
DECELECT FORGOS		ROZET SAINT ALBIN 02210 DULCHY LE CHATEAU TEL: 03 23 71 11 11 FAX: 03 23 71 09 30	
		29/06/2000	

DESSINE PAR	VERIFIE PAR	FORMAT	N° de Support	Ind.	Modifications
DUPREZ	KRULIC	A4	SETI 24		

DESIGNATION:	NOMENCLATURE CORRES.P. No
CORDON RJ45/RJ45 CROISE 10BT FTP SURMOULE INCOLORE TYPE CRC503B10	NUMERO DU PLAN
	Ind.
	SPE190723