



coffret Atlantic métalliques



355 07



355 62

Emb. Réf.



Cotes d'encombrement (p. 561)
Equipements (p. 563)
Agréments (p. 793)

**IP 55 suivant normes CEI 60529,
NF EN 60529 (NF C 20-010)
IK 10 suivant normes NF EN 50102
(NF C 20-015)**

**Agréés UL (1 porte Nema 4 x,
2 portes Nema 12 x) CSA, Bureau
Véritas, TÜV...**

Atténuation CEM 20 dB

Revêtement polyester texturé (60 µ)
Excellente tenue à la corrosion et aux
agents climatiques

Un seul point de condamnation
Porte réversible. Plaque d'ajour basse.
Autocentrage des équipements. Réglage en
profondeur optionnel à partir de 600 x 600

Beige RAL 7032 :
Livrés avec 1 verrou jusqu'à 300 x 400 et
1 poignée au-delà
Fermeture avec clé 2433 A. 2 clés livrées

Bleu 2525 AFNOR NF X 08-002 :
Livrés avec 1 fermeture à verrouillage
automatique, condamnation par triangle
mâle de 6,5 mm

	Bleu 2525	Beige 7032	Dimensions extérieures en mm Haut. x Larg. x Prof.	Poids (kg) Beige
1	355 60	355 00	300 x 200 x 160 ⁽¹⁾	4,2
1		355 30	300 x 300 x 200	4,2
1		355 01	300 x 400 x 200	6,5
1	355 62	355 02	400 x 300 x 200	6,5
1		355 31	400 x 400 x 200	
1		355 03	500 x 400 x 200	9,7
1		355 04	600 x 400 x 200	10,7
1		355 06	400 x 600 x 250	11,7
1	355 67	355 07	500 x 400 x 250	10,7
1		355 32	500 x 500 x 250	
1	355 68	355 08	600 x 400 x 250	12
1	355 70	355 10	600 x 600 x 250	16,3
1		355 12	700 x 500 x 250	16,5
1		355 14	800 x 600 x 250	24
1		355 15	800 x 800 x 250	31
1		355 33	800 x 1000 x 250 ⁽²⁾	
1		355 17	1000 x 600 x 250	24,6
1		355 18	1000 x 800 x 250	36,4
1		355 20	600 x 600 x 300	21,1
1	355 82	355 22	700 x 500 x 300	23
1	355 83	355 23	800 x 600 x 300	28,8
1		355 24	800 x 800 x 300	34,2
1		355 34	800 x 1000 x 300 ⁽²⁾	
1		355 26	1000 x 600 x 300	33,3
1	355 87	355 27	1000 x 800 x 300	42
1		355 91	1000 x 1000 x 300 ⁽²⁾	53
1		355 92	1200 x 800 x 300	49,6
1		355 93	1200 x 1000 x 300 ⁽²⁾	62,2
1		355 94	1200 x 1200 x 300 ⁽²⁾	70
1		355 95	1400 x 1000 x 300 ⁽²⁾	71

Les coffrets profondeur 400 mm sont
utilisables avec un socle hauteur 200 mm
(voir ci-contre)

1	355 36	600 x 600 x 400	28
1	355 28	800 x 600 x 400	31
1	355 29	1000 x 800 x 400	45
1	355 96	1200 x 800 x 400	57
1	355 97	1200 x 1200 x 400 ⁽²⁾⁽³⁾	77
1	355 98	1400 x 800 x 400	64

(1) Les réf. 355 00 et 355 60 sont livrées avec plaque pleine
(2) Coffrets 2 portes

coffret Atlantic métalliques (suite)



354 93



364 01



364 04

Emb.

Réf.



Cotes d'encombrement (p. 561)
Equipements (p. 563)

Beige RAL 7032 avec porte vitrée

Verre trempé teinté
Livrés avec 1 poignée avec clé 2433 A

	Beige 7032	Dimensions extérieures (mm) Haut. x Larg. x Prof.	Dimensions du verre (mm) Haut. x Larg.	Poids (kg)
1	354 92	400 x 300 x 200	300 x 195	6
1	354 93	500 x 400 x 200	400 x 295	8
1	354 94	600 x 400 x 250	500 x 295	10
1	354 95	700 x 500 x 250	600 x 395	15
1	354 96	800 x 600 x 300	700 x 495	25
1	354 97	1000 x 800 x 300	800 x 695	36

Jeu de 4 pattes de fixation murale

- 10 **364 01** Zamak, livré avec couvercle de finition - 300 kg
Utilisation en position verticale ou horizontale sauf
si toit en position horizontale uniquement
- 1 **364 04** Pour charge de 100 kg
Utilisation en position verticale ou horizontale
Acier avec traitement Dacromet

Jeu de pattes de fixation de rail symétrique

- 5 **367 35** Pour vis M6 (livrées)
Permet de fixer le rail symétrique profondeur 15 mm
sur les montants profilés de portes

Toits Atlantic

Beige RAL 7032
Réglage possible 20 mm à l'avant ou à l'arrière

		Pour enveloppes Larg. x Prof. (mm)	Poids (kg)
1	365 51	300 x 200	1,2
1	365 52	400 x 200	1,4
1	365 53	400 x 250	1,8
1	365 64	500 x 250	2
1	365 54	600 x 250	2,5
1	365 56	600 x 300	3,1
1	365 57	800 x 300	3,1
1	365 61	1000 x 300	4,7
1	365 63	1200 x 300	5,6
1	365 60	800 x 400	5,5
1	365 62	1200 x 400	6,8


Socles monoblocs RAL 7021

		Pour coffrets Haut x Larg. x Prof. (mm)	Poids (kg)
1	363 40	200 x 600 x 400	8,7
1	363 41	200 x 800 x 400	10,2
1	363 43	200 x 1200 x 400	13,6


Coffrets Atlantic métalliques

Portes : dimensions, surfaces utiles et entraxe des porte-torons

2 portes

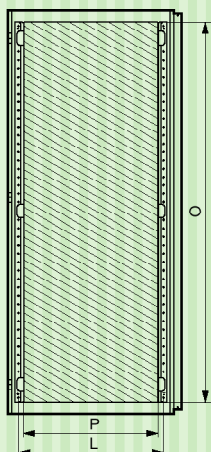


1 porte

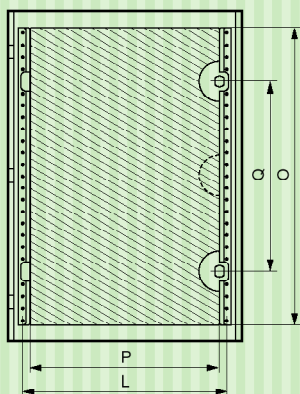

Coffrets		Dimensions utiles			Position verrous Q (mm)	Entraxe porte-torons L (mm)
Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. O (mm)	Larg. P (mm)	Surf. dm ²		
300	200	251	148	3,4	(1)	(3)
300	300	251	248	5,9	(1)	(3)
300	400	251	348	8,4	(1)	(3)
400	300	351	248	8,4	(1)	(3)
400	400	351	348	11,4	(1)	(3)
400	600	325	500	15,9	(1)	530
500	400	425	300	12,4	(1)	330
500	500	425	400	16,7	(1)	430
600	400	525	300	15,1	350 ⁽²⁾	330
600	600	525	500	25,6	350 ⁽²⁾	530
700	500	625	400	24,4	400 ⁽²⁾	430
800	600	725	500	35,6	500 ⁽²⁾	530
800	800	725	700	50,1	500 ⁽²⁾	730
800	1000	725	400 x 2	29 x 2	(1)	430
1000	600	925	500	45	(1)	530
1000	800	925	700	64,4	(1)	730
1000	1000	925	400 x 2	37 x 2	(1)	430
1200	800	1125	700	78,4	(1)	730
1200	1000	1125	400 x 2	45 x 2	(1)	430
1200	1200	1125	500 x 2	56,2 x 2	(1)	530
1400	800	1325	700	92,4	(1)	730
1400	1000	1325	400 x 2	53 x 2	(1)	530

(1) Verrou central (2) Verrou haut ou bas (3) Sans porte-torons


Dimensions de l'ajour

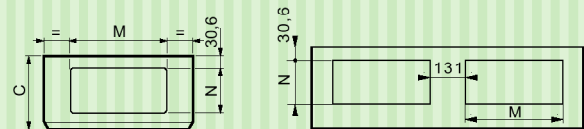

Coffrets	Prof. (mm)	Prof. hors tout C (mm)	Dimensions plaques d'ajour		Références plaques d'ajour Cabstop
Larg. (mm)			M (mm)	N (mm)	
200	160	167	-	-	-
300	200	207	169	115	364 94
400	200	207	269	115	364 95
400	250	257	269	115	364 95
500	250	257	369	150	364 96
500	300	307	369	150	364 96
600	250	257	469	150	364 97
600	300	307	469	150	364 97
600	400	407	469	150	364 97
800	250	257	469	150	364 97
800	300	307	469	150	364 97
800	400	407	469	150	364 97
1000	250	257	369	150	344 96*
1000	300	307	369	150	364 96*
1200	300	307	469	150	364 97*
1200	400	407	469	150	364 97*

* Possibilité de 2 plaques d'ajour Cabstop™


Cotes de fixation

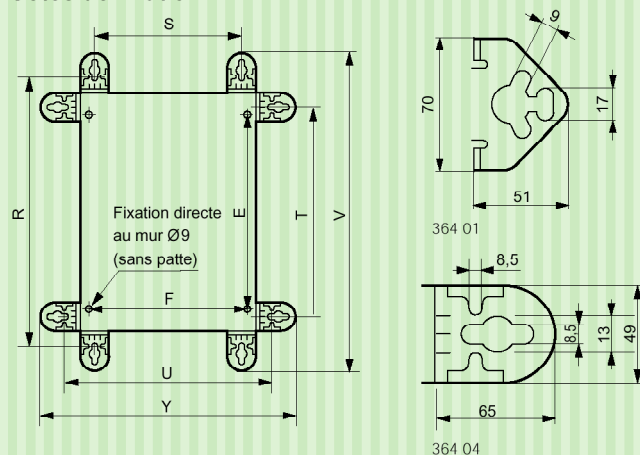


Coffrets		Pattes verticales		Entraxe E (mm)	Pattes horizontales		Entraxe F (mm)	Hors tout 364 01		Hors tout 364 04	
Haut. (mm)	Larg. (mm)	R (mm)	S* (mm)		T* (mm)	U (mm)		V (mm)	Y (mm)	V (mm)	Y (mm)
300	200	350	150	225	250	250	169	430	330	402	302
300	300	350	250	225	250	350	269	430	430	402	402
300	400	350	350	225	250	450	369	430	530	402	502
400	300	450	250	325	350	350	269	530	430	502	402
400	400	450	350	325	350	450	369	530	530	502	502
400	600	450	550	325	350	650	569	530	730	502	702
500	400	550	350	425	450	450	369	630	530	602	502
500	500	550	450	425	450	550	469	630	630	602	602
600	400	650	350	525	550	450	369	730	530	702	502
600	600	650	550	525	550	650	569	730	730	702	702
700	500	750	450	625	650	550	469	830	630	802	602
800	600	850	550	725	750	650	569	930	730	902	702
800	800	850	750	725	750	850	769	930	930	902	902
800	1000	850	950	725	750	1050	969	930	1130	902	1102
1000	600	1050	550	925	950	650	569	1130	730	1102	702
1000	800	1050	750	925	950	850	769	1130	930	1102	902
1000	1000	1050	950	925	950	1050	969	1130	1130	1102	1102
1200	800	1250	750	1125	1150	850	769	1330	930	1302	1102
1200	1000	1250	950	1125	1150	1050	969	1330	1130	1302	1302
1200	1200	1250	1150	1125	1150	1250	1169	1330	1330	1302	1302
1400	800	1450	750	1325	1350	850	769	1530	930	1502	902
1400	1000	1250	1150	1325	1350	1050	969	1530	1130	1502	1102

* idem pour réf. 364 01 et réf. 364 04

Pattes de fixation de rail symétrique

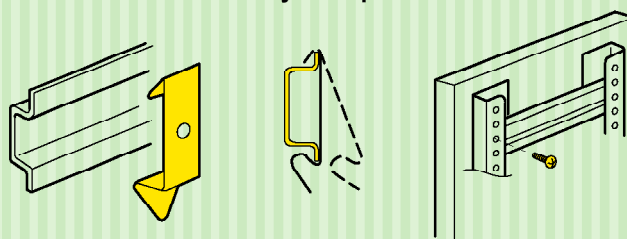

Toits Atlantic

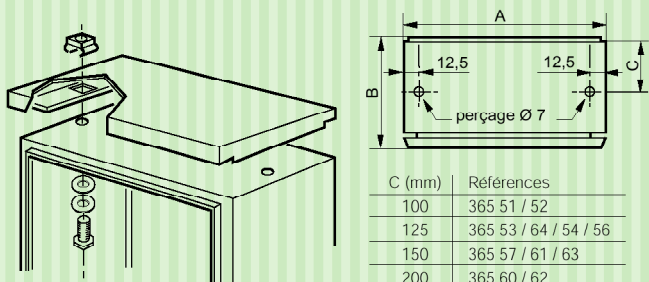

C (mm)	Références
100	365 51 / 52
125	365 53 / 64 / 54 / 56
150	365 57 / 61 / 63
200	365 60 / 62