



Kantbeskyttelse

• Flexiform kantbeskyttelse


Flexiform kantbeskyttelse benyttes for å beskytte ledninger og kabler som føres gjennom åpninger med skarpe kanter.

Egenskaper og fordeler

- Meget fleksibel
- Enkel og sikker montering uten lim
- Utmerket motstandsdyktighet mot høye temperaturer og de fleste kjemikaler
- Tettsittende for effektiv og visuell ryddig beskyttelse



Optimal beskyttelse av kabler og ledninger ved metallkanter.

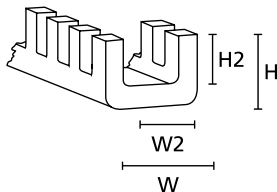

MATERIALE	Polyetylen (PE)
Driftstemperatur	-30°C til +80°C, (+120°C, 200 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Paneltykkelse	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
G51PA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 16	251-10109
G51PB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 17	251-10209
G51PC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 18	251-10309
G51PAA	3,30 - 4,80	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 15	251-10009
G51PD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10409
G51PE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10509
G51PF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10609
G51PG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10709
G51PH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10809

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Flexiform kantbeskyttelse er ikke selvklebende og er derfor ikke egnet for ytterkanter.