

# A-INSP-PG9-65N-P-LG - 旋入式封盖



1047273

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047273>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

旋入式封盖，螺钉连接材料: PA，连接螺纹: Pg9，颜色: 浅灰RAL 7035，带O型圈



## 商业数据

订货号	1047273
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7DZX
产品关键代码	AF7DZX
目录页面	页码703 (C-2-2019)
GTIN	4055626647784
单件重量 (含包装)	1.56 g
单件重量 (不含包装)	1.56 g
原产地	DE

# A-INSP-PG9-65N-P-LG - 旋入式封盖



1047273

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047273>

## 技术数据


### 产品属性

产品类型

用于电缆螺钉密封的插头

### 尺寸

尺寸图

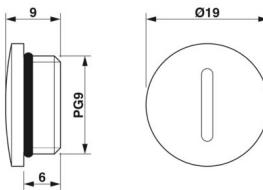

长度

9 mm

连接螺纹长度

6 mm

直径

19 mm

连接侧螺纹类型

Pg9

### 材料规格

密封材料 O形圈

NBR

螺钉连接材料

PA

### 环境和真实条件

#### 环境条件

保护等级

IP65

环境温度 (运行)

-20 °C ... 100 °C

# A-INSP-PG9-65N-P-LG - 旋入式封盖




1047273

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047273>

## 图纸

尺寸图

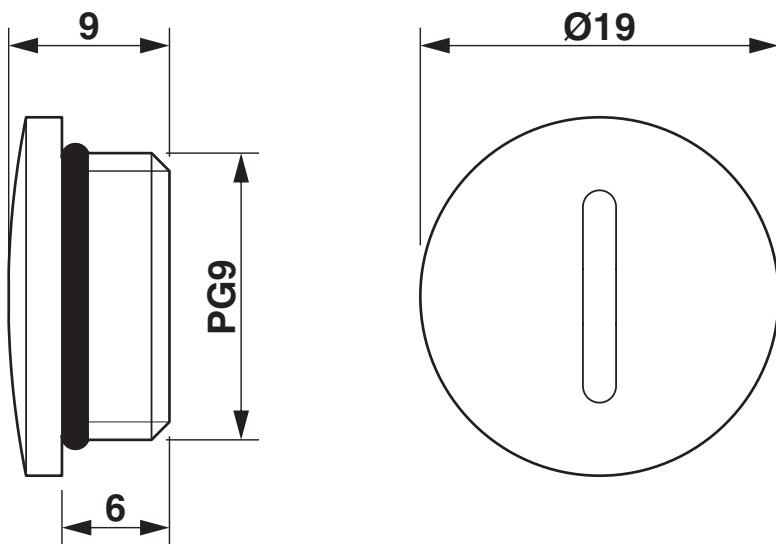

尺寸图

# A-INSP-PG9-65N-P-LG - 旋入式封盖



1047273

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047273>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

### ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# A-INSP-PG9-65N-P-LG - 旋入式封盖



1047273

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047273>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)