

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2T07.4FE0.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2T07.4...>

お客様の製品:



45-2T07.4FE0.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法:	Ø 38 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	サンドグレー
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 色:	赤
レンズキャップ 材質:	プラスチック
レンズキャップ 形状:	フラッシュ
レンズキャップ 視覚効果:	透明
照光 色:	赤

機械的特性

重量:	0.07 kg
-----	---------

周辺条件

IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
-----------	-----------------

使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 2 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 38 mm, 丸形, サンドグレー, メタル, IP66、IP67、IP69K, 赤

ハウジング 材質: メタル

ヒント: フロントパネル 厚さ 1 ~ 6 mm

配線図:

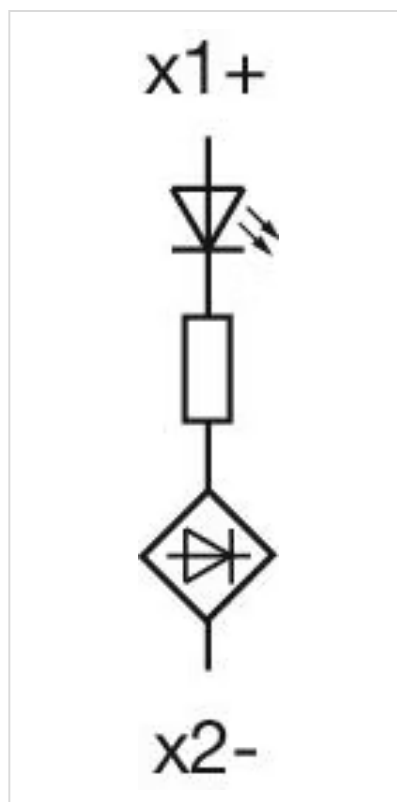

寸法図:

