

AB-SK 65-D - 支架

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026900>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

支架，用于汇流条的固定支架，每隔20 cm安装，宽度: 8.2 mm，高度: 150 mm，位数: 2，颜色: 灰色，安装方式: DIN导轨安装



优势

- 双侧屏蔽支架特别适合于需要节省空间的导线连接（当端子和设备的入线口在侧面时）
- 用于安装SK屏蔽接线端子

商业数据

订货号	3026900
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE7113
产品关键代码	BE7113
目录页面	页码573 (C-3-2019)
GTIN	4017918901851
单件重量 (含包装)	27.1 g
单件重量 (不含包装)	26.95 g
原产地	PL

AB-SK 65-D - 支架

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026900>



技术数据

产品属性

 
产品类型	支架
位数	2

电气特性

额定电流 I_N	0 A
------------	-----

尺寸

尺寸图	
宽度	8.2 mm
高度	150 mm
NS 35/7,5深度	28.7 mm
NS 35/15深度	36.2 mm



材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

AB-SK 65-D - 支架


3026900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026900>



图纸

尺寸图

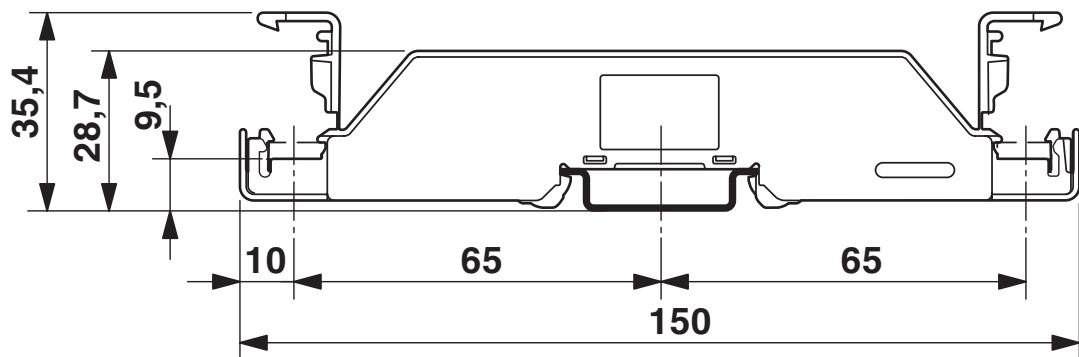

AB-SK 65-D - 支架

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026900>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SK 65-D - 支架

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026900>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn