


アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online

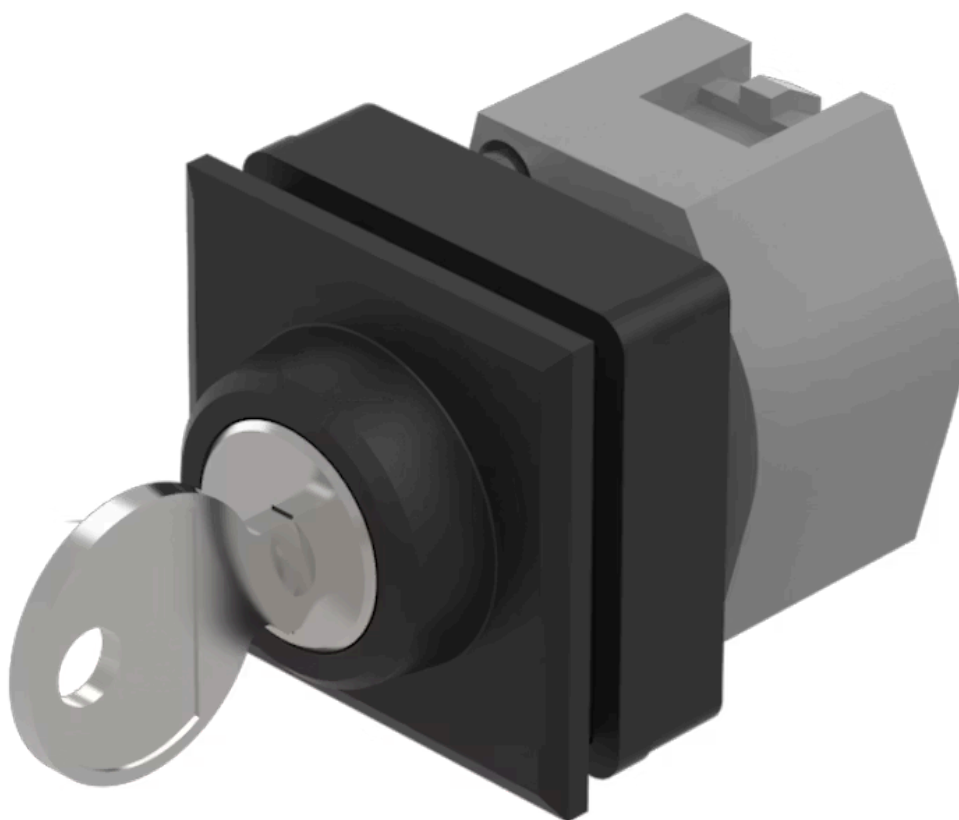

704.344.000



<https://rs-online.eao.com/component/704.344.0...>

お客様の製品:

---



## 704.344.000 アクチュエーター

### 前面

|             |               |
|-------------|---------------|
| フロント寸法:     | 35 mm x 35 mm |
| フロント形状:     | スクエア          |
| フロントベゼル 色:  | 黒             |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック        |

### 取付け

|         |               |
|---------|---------------|
| デザイン:   | フラッシュ         |
| 取付け穴:   | 30 mm x 30 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装         |

### 電気的特性

|     |   |
|-----|---|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---|

### 機械的特性

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| スイッチング動作:     | オルタネイト (a) - レスト (a) - モメンタリ |
| スイッチング ポジション: | 3ポジション                       |
| スイッチング角度:     | 42° 左 / 42° 背面               |
| 機械的寿命:        | 操作回数 ≤ 5万回                   |
| 重量:           | 0.072 kg                     |

### 周辺条件

|         |        |
|---------|--------|
| IP保護等級: | IP65前面 |
|---------|--------|

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


### その他

簡単な説明: アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, スクエア, 黒, プラスチック, オルタネイト (a) - レスト (a) - モメンタリ

ヒント: 標準ロック RONIS 251  
その他のロック番号については、テクニカルデータをご参照ください。  
最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能

最大接点数: 3

スイッチングポジション:

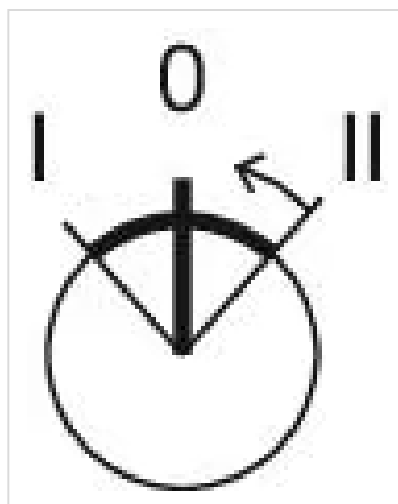

配線図:



マウントカットアウト:



- A = ねじ端子
- B = スプリングケージ端子 (PIT)
- C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子