



Carefully Made Shaft Collars and Couplings
Since 1937

Language ▾

公司产品

技术信息

关于我们

资料下载

联系我们

螺旋切缝弹性联轴器

Washdown
Shaft Collar
NEW!

PCMR10-3-3-A - 螺旋切缝弹性联轴器




您可以通过我们的英文官方网站www.ruland.com在线购买该产品。

打开主页后,在搜索栏中输入所需的零件编号可找到相应的产品。您需要在线注册并使用信用卡支付,货物将从美国工厂发货,您只需配合快递公司完成清关即可,在清关时,您需要向快递公司支付代缴的关税和增值税。

您也可以联系我们,我们将根据您的情况推荐最合适的购买方式。我们的联系电话为021-51276790,邮箱asiasales@ruland.com

零件编号:	PCMR10-3-3-A
产品类别:	螺旋切缝弹性联轴器
产品类型:	夹紧式
材料:	7075 铝合金
表面处理:	表面亮化
产地:	USA

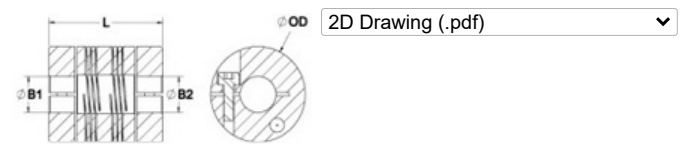

零件尺寸

孔径 B1:	3 mm
孔径 B2:	3 mm
外径 OD:	9.5 mm
长度 L:	14.3 mm
轴深入长度:	5.97 mm

紧固性

内六角螺钉:	M1.6
螺钉材料:	合金钢
螺钉表面处理:	表面氧化发黑
拧紧力矩:	0.29 Nm
六角扳手:	1.5 mm

扭矩技术参数

静态扭矩:	0.62 Nm
无正反转时的动态扭矩:	0.31 Nm
有正反转时的动态扭矩:	0.16 Nm

纠偏范围

角度偏差:	3°
平行偏差:	0.20 mm
轴向偏差:	0.13 mm

其它信息

扭转刚度:	11.83 Deg/Nm
惯性矩:	0.029 x10 ⁻⁶ kg-m ²
最大速度:	6,000 RPM
孔径公差:	+ .025mm / - .000mm
使用温度范围:	-40°F to 225°F -40°C to 107°C
重量:	0.013 lbs
安装说明:	点击此处查看

备注 1: 额定扭矩是在最大额定偏差情况下确定的。

备注 2: 额定性能参数仅供参考。用户必须根据实际应用情况确定产品是否适用。

备注 3: 额定扭矩是由螺旋切缝的物理极限/破坏点决定的。在某些情况下,特别是使用小孔径产品或者轴径偏小时,可能会在扭矩低于联轴器额定扭矩时出现打滑现象。针对此情况可采用键槽提供额外扭矩,请咨询技术支持以获得更多信息。

关于质保/赔偿信息,请查看www.rulandasia.com/warranty

Print

Email Link

Add to Favorites

[首页](#) > [螺旋切缝弹性联轴器](#) > [PCMR 系列](#) > PCMR10-3-3-A

© All Rights Reserved | asiasales@ruland.com | 联系电话:021-51276790

轴套 | 刚性联轴器 | 螺旋切缝弹性联轴器 | 膜片联轴器 | 波纹管联轴器 | 十字滑块联轴器 | 梅花联轴器
隐私权保密政策 | 质保条款

