



412FH

Axialfläkt DC 40x40x10 mm



Energisnål kompaktfäkt. Kan fås med tillval /2.

Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt DC 40x40x10 mm
Spänning	12 VDC
Spänningsområde	10-14 VDC
Effekt	0,8 W
Varvtal	6000 rpm
Luftflöde	2.50 l/s
Luftflöde	9.0 m3/h
Luftflöde	5.3 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåsriktning	Utlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Elektroniskt kommuterad yttterotormotor med integrerad drivelektronik
Motorskydd / Skydd	Skydd mot felaktig polaritet och blockerad rotor
Lagertyp	Sintec glidlager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBT
Elektrisk anslutning	Två enkelledare AWG28, TR64, skalade och förtenta
Ljudtryck	26.0 dB(A)
Ljudeffekt	4.6 Bel
Livslängd L10	ebm-papst Service Life L10: 45000 tim 20 °C / 15000 tim 60 °C Life expectancy L10Δ: 47500 tim 40 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	40x40x10 mm
Vikt	17 g
Art.nr	9291705004

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till 412FH


Benämning	Art.nr	Information
LZ29-1	9920029001	Skyddsgaller metall 40x40 mm



412FH

Axialfläkt DC 40x40x10 mm

Diagram

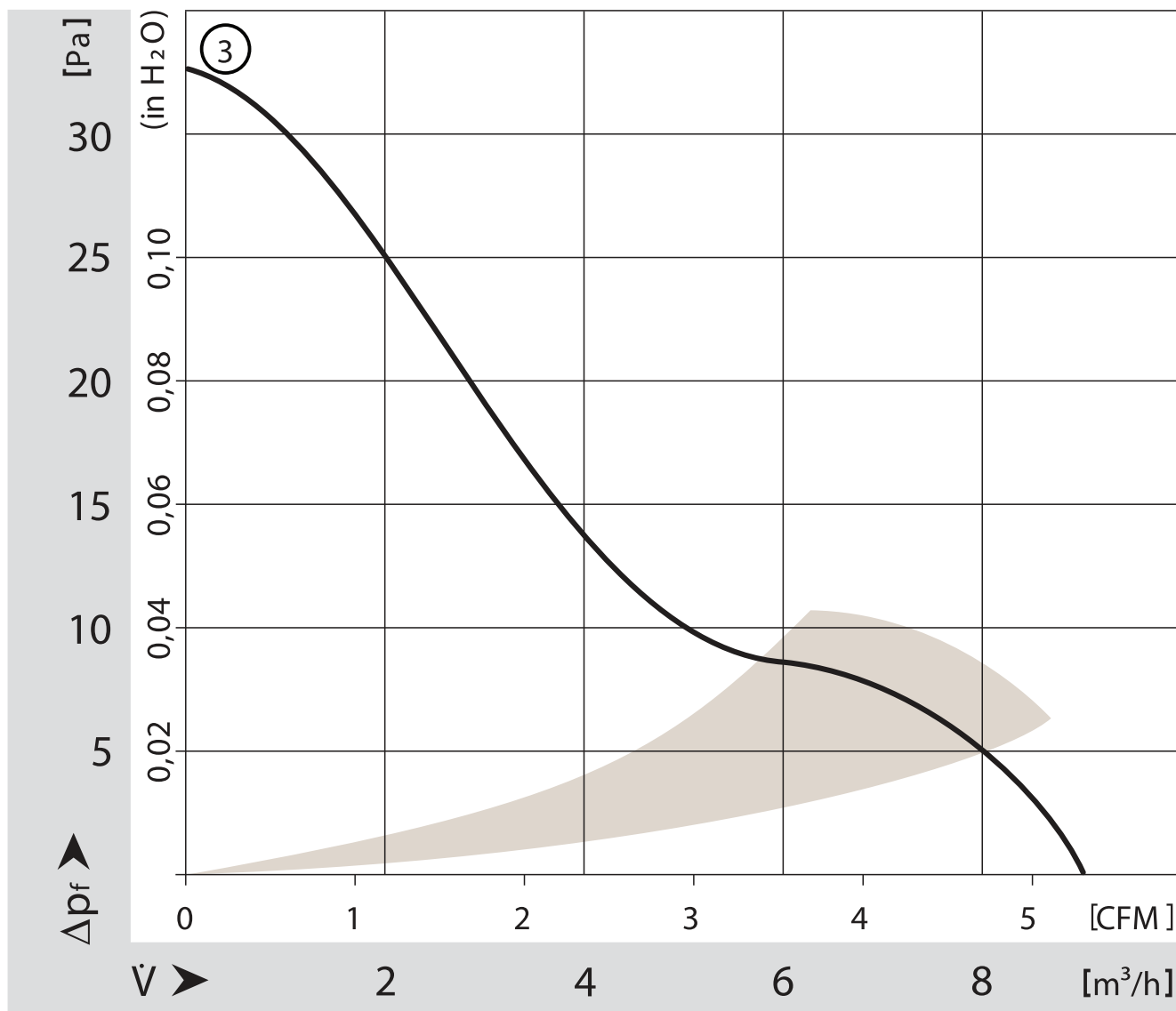




412FH

Axialfläkt DC 40x40x10 mm

Ritning

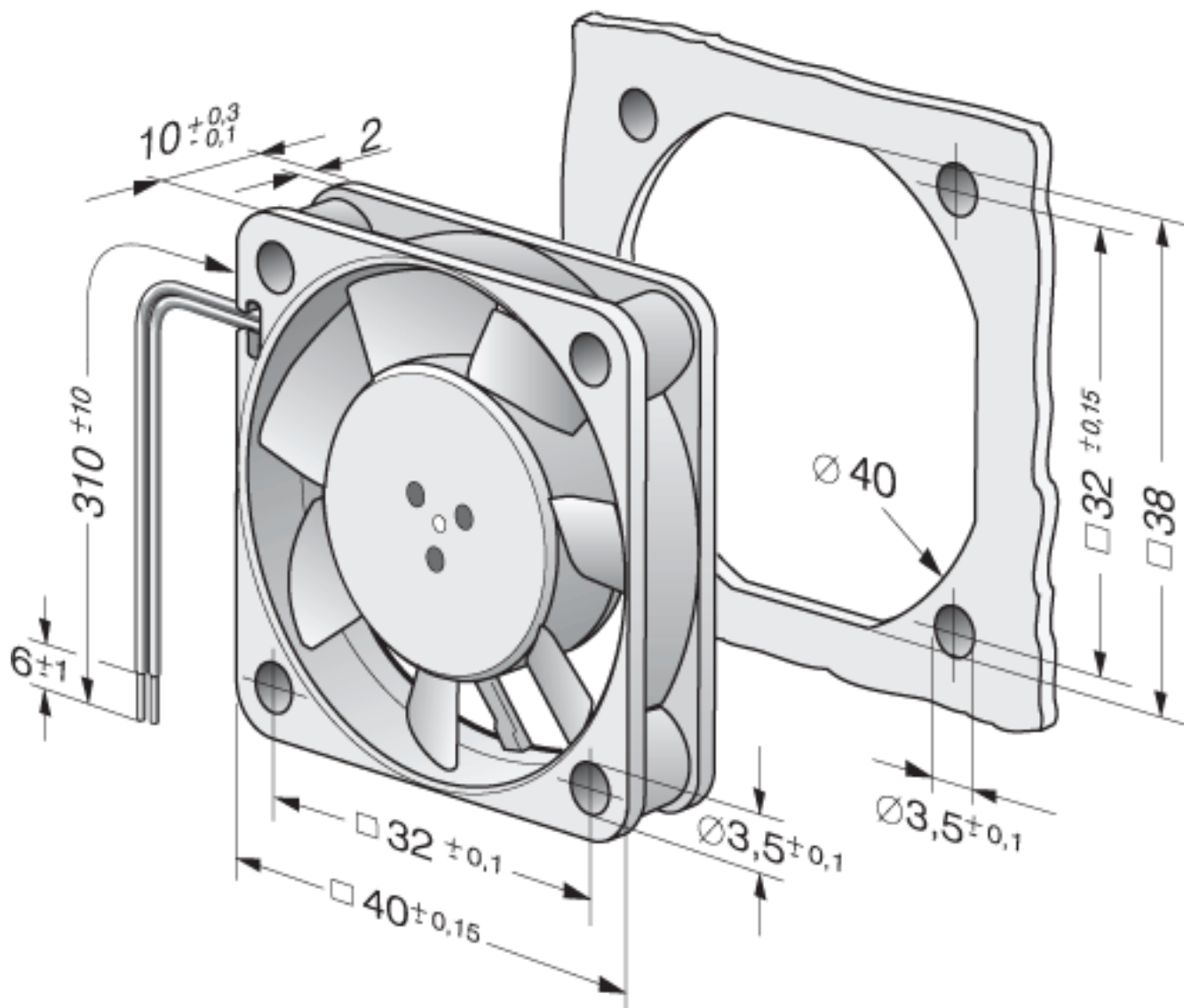

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se