


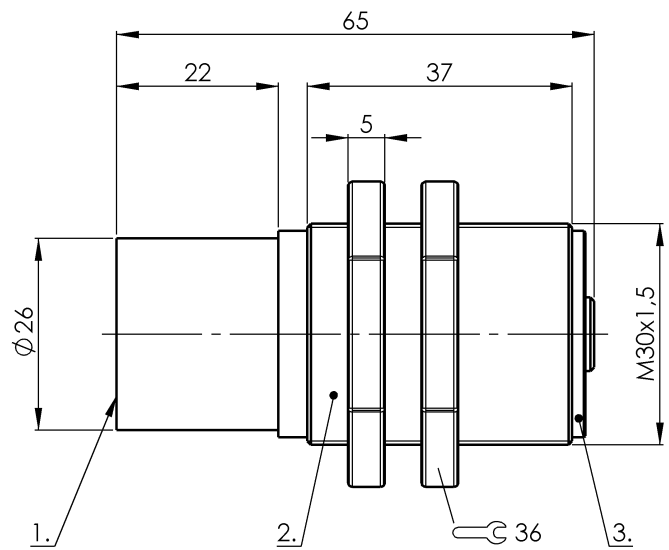

1) 有效面, 2) 外壳, 3) 盖子



接口

接口 专用接口

机械参数

安装 不平整
尺寸 $\varnothing 30 \times 65 \text{ mm}$
拧紧力矩 90 Nm
结构尺寸 M30x1.5
螺纹 (A) M30x1.5

材质

外壳材料 不锈钢 (1.4301)
感应面, 材料 PTFE
盖子材料 不锈钢 (1.4301)
黄铜, 镀铬

环境条件

环境温度 $-180 \dots 250 \text{ }^{\circ}\text{C}$
防护等级 IP66, 插头输出端上IP54

备注

所需的附件, 用于电容式传感器的放大器BAE SA--

和连接电缆BCC Z003-020

电气参数

应用分类 DC -13
开关频率 100 Hz

电气连接

反极性保护 无关紧要
接口 专用插头-专用插头
短路保护 无关紧要

范围 / 距离

最大重复精度 (Sr的百分比) 2.0 %
测量范围 1...20 mm
迟滞H, 最大 (Sr的百分比) 15.0 %
额定开关距离Sn 20 mm

通用性参数

供货范围 螺母 (2x)
型号系列 M30
基本标准 IEC 60947-5-2
灵敏度 可对基础设备进行校准
许可/一致性 CE
WEEE
EAC