

CC1,0-TS-0,34F AU - 压接插针

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064041>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，触点直径: 1 mm，车削，孔式插头，插针材料: CuZn，触点表面: Ni/Au，接线容量 : 0.14 mm² ... 0.34 mm²，AWG 26 ... 22

商业数据

订货号	1064041
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF2CJN
产品关键代码	AF2CJN
目录页面	页码27 (C-2-2019)
GTIN	4055626720227
单件重量（含包装）	0.147 g
单件重量（不含包装）	0.12 g
原产地	DE

CC1,0-TS-0,34F AU - 压接插针



1064041

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064041>

技术数据

安装

安装类型	卡接
------	----

产品属性

产品类型	压接插针
型号	对应各自的孔式插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
连接系统	压接
导线横截面	0.14 mm ² ... 0.34 mm ² (柔性)
可连接导线横截面AWG	26 ... 22 (柔性)
单根电线的剥线长度	4 mm +0,5 mm
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 0.34 mm ²

材料规格

接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au

尺寸

机械特性

接点直径	1 mm
------	------

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 100
-------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C
----------	------------------


CC1,0-TS-0,34F AU - 压接插针

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064041>



图纸

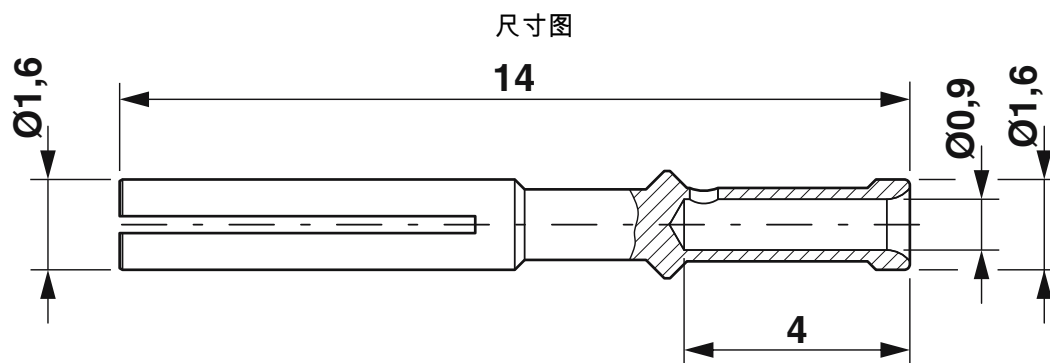

压接件，直径: 1.0 mm

CC1,0-TS-0,34F AU - 压接插针

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064041>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,0-TS-0,34F AU - 压接插针

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064041>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.195千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn