

筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - 1456019


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



センサ/アクチュエータ筐体取付コネクタ、コネクタ、4極、M8、M8固定ネジで背面/ネジ取付け、ストレートハンダ接続



基本情報

梱包	20 pc
GTIN	 4 046356 605946
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	5.976 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

環境条件

使用周囲温度	-25 °C ... 85 °C
保護等級	IP67

その他

定格電流 (40°C時)	4 A
定格電圧	30 V
極数	4
接触抵抗	≤ 3 mΩ
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
コーティング	A - 標準
規格/規則	M8オスコネクタ IEC 61076-2-104
状態表示	なし
サージ電圧カテゴリ	II
汚染度	3
接続方法	ハンダピン
取付けタイプ	背面取付け M8 x 1 フラットナット付き

部材

筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - 1456019

技術データ

部材

UL94難燃性クラス	HB
コンタクト材質	銅合金
コンタクト表面材質	Au
コンタクトキャリア材質	PA 66
ローレット材質	亜鉛ダイカスト (ニッケル合金)
シーリング材	NBR

ケーブル

使用周囲温度	-25 °C ... 85 °C
--------	------------------

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440103

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

筐体取付コネクタ - SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - 1456019

認証


提出した認証

認証の詳細


EAC

図面

外形寸法

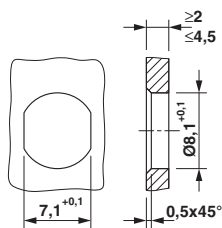


配線図

 


M8プラグのピン割当て、4極、オス側

穴あけ加工図

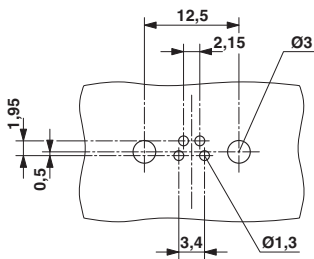

外形寸法

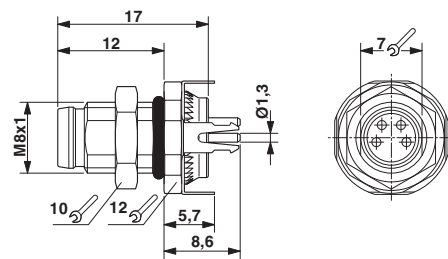

穴あけ加工図

M8筐体取付けプラグ