


アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online

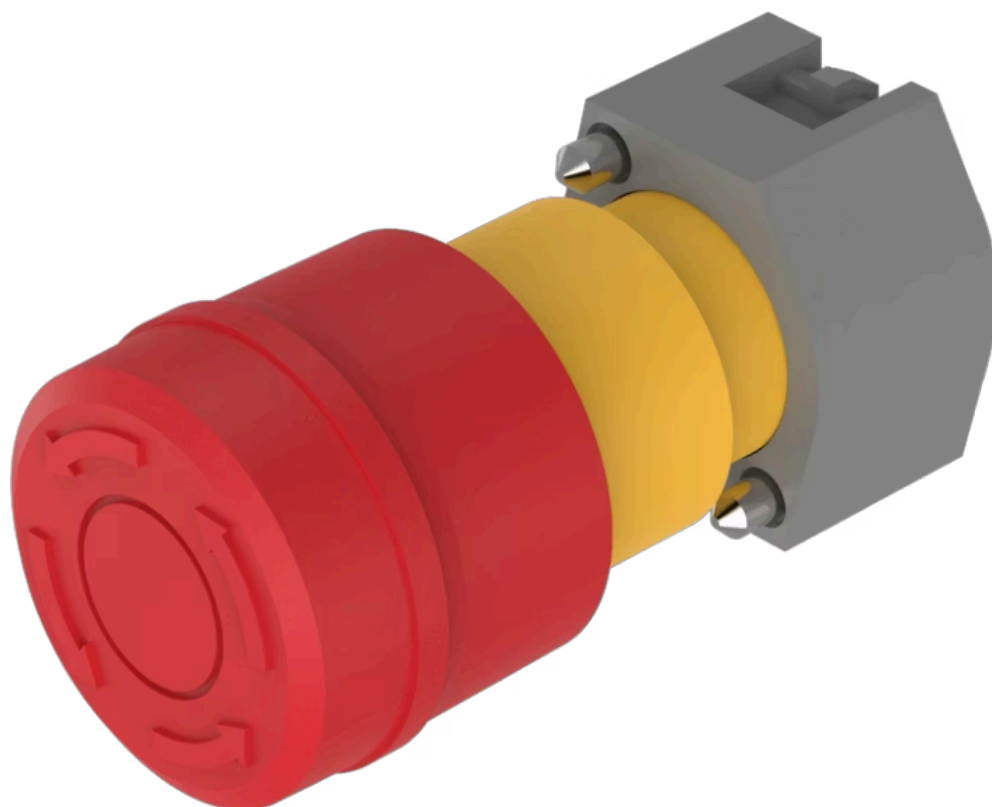

704.064.2



<https://rs-online.eao.com/component/704.064.2...>

お客様の製品:

---



## 704.064.2 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: Ø 37 mm

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ色: 赤

レンズ素材: プラスチック

レンズ照光: 非照光

レンズ形状: マッシュルームヘッド

レンズ外観: 不透明

### 電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

### 機械的特性

スイッチング動作: オルタネイト

リリースタイプ: ツイストリリース

機械的寿命: 操作回数 ≤ 5万回

操作力: 8 N

操作トラベル: 約 5.8 mm ± 0.2 mm

重量: 0.048 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 37 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, オルタネイト, ツイストリリース

ハウジング 色: 黄

ハウジング 材質: プラスチック


マーキング: Arrows

製品属性: 時計回りにツイストロック解除


ヒント: シャフト 黄

最大接点数: 2


配線図:

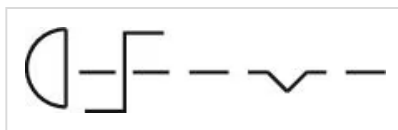

マウントカットアウト:

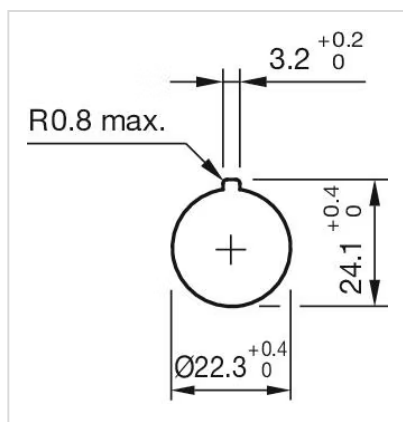

寸法図:

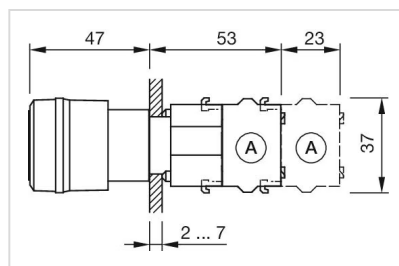

A = ねじ端子