

PSD-S ME T-M 400 - 安装材料

2700158

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700158>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



支撑管，高400 mm，Ø 25 mm

商业数据

订货号	2700158
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRL117
产品关键代码	DRL117
目录页面	页码521 (C-6-2019)
GTIN	4046356491495
单件重量（含包装）	110.7 g
单件重量（不含包装）	112 g
原产地	DE

PSD-S ME T-M 400 - 安装材料

2700158

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700158>



技术数据

说明

 
应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	安装部件
产品系列	PSD-S

尺寸

尺寸图	
高度	400 mm
直径	25 mm

材料规格

颜色	银色
材料	阳极氧化铝

环境和真实条件

环境条件


环境温度（运行）	-30 °C ... 60 °C
----------	------------------

安装

安装类型	支撑管的安装
	基座安装
安装位置	任意

图纸

尺寸图

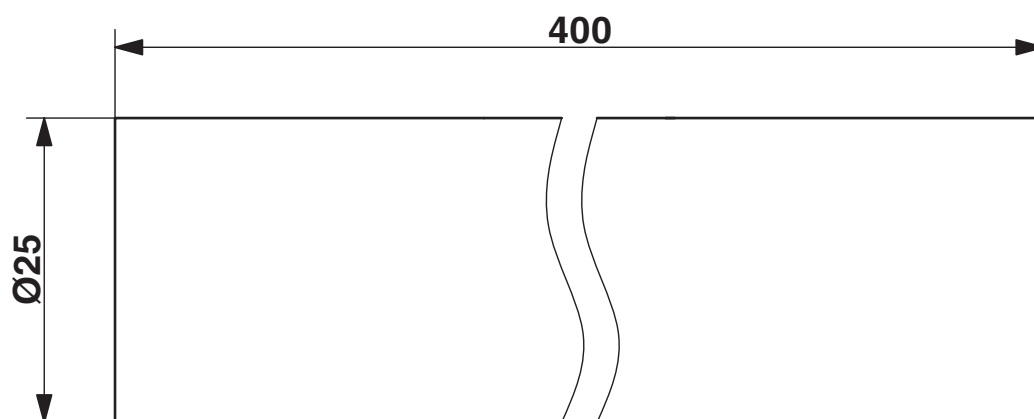

PSD-S ME T-M 400 - 安装材料



2700158

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700158>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700158>



EAC

认证ID: EAC-Zulassung

PSD-S ME T-M 400 - 安装材料



2700158

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700158>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27371236
ECLASS-12.0	27371236
ECLASS-11.0	27371236

ETIM

ETIM 9.0	EC001155
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S ME T-M 400 - 安装材料



2700158

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2700158>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn