

VS-MP-PPC/CG-PO/10G - 耦合连接



1403682

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403682>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



耦合连接， 类型: 14型， 保护等级: IP65， CAT6_A， 标识材料: 金属， 接线方式: 蝶型弹簧连接， 颜色: 黑色

产品描述

推挽式电源与数据连接；型号14

商业数据

订货号	1403682
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOGA
产品关键代码	ABNOGA
目录页面	页码361 (C-2-2019)
GTIN	4046356664318
单件重量（含包装）	464.7 g
单件重量（不含包装）	464.7 g
原产地	DE

VS-MP-PPC/CG-PO/10G - 耦合连接



1403682

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403682>

技术数据

产品属性

产品类型	网络分线盒
类型	14型
连接图表	电源
插槽数目	2

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
传输介质	铜缆
传输特征 (类别)	CAT6 _A

连接数据

连接技术

连接方式	蝶型弹簧连接
------	--------

尺寸

宽度	66 mm
高度	51 mm
长度	115 mm

材料规格

颜色	黑色
外壳材料	金属

电缆/电线

电缆外径	5 mm ... 8 mm (数据电缆密封)
------	------------------------

机械特性

机械参数

插/拔周期	> 1000 (数据)
-------	-------------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C

安装

安装类型	螺钉安装
------	------


VS-MP-PPC/CG-PO/10G - 耦合连接

1403682

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403682>



图纸

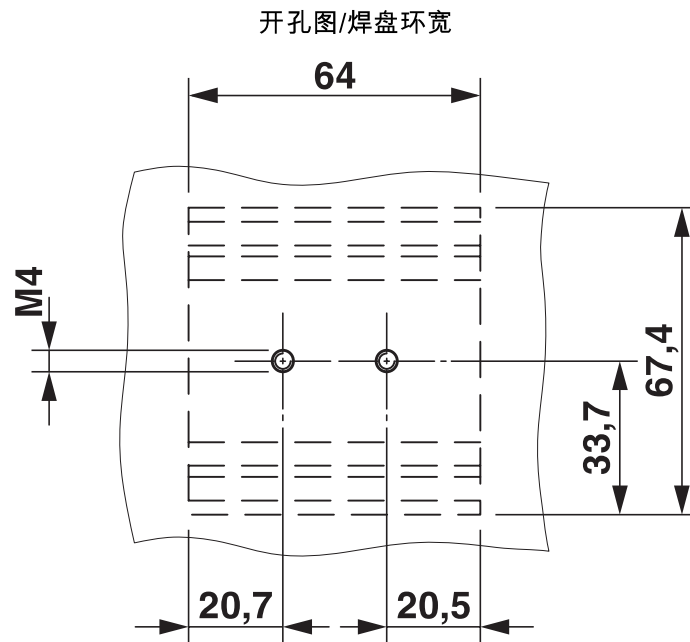

VS-MP-PPC/CG-PO/10G - 耦合连接



1403682

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1403682>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1） 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol（CAS编号: 119-47-1）
SCIP	ff8f431e-a2fd-45cb-b832-836fa1eed320