

ACCÈS EN HAUTEUR



150 KG

Escabeaux roulants étroits

Spécialement conçus pour les espaces restreints et passages étroits.

- Entièrement mécano-soudés, ils garantissent sécurité à l'opérateur.
- Légers, compacts et maniables.
- Barre de sécurité anti-chute.
- Marches auto-porteuses antidérapantes.
- Garde-corps de sécurité avec butée anti-glisse et plateforme en bois aggloméré hydrofuge, épaisseur 15 mm, recouvert d'antidérapant Glissnot.
- 4 roulettes, non tachantes, pour faciliter le déplacement.
- Modèles 4 et 5 marches équipés de stabilisateurs orientables.
- Modèle 5 marches équipé de poignées de maintien de chaque côté.
- Livrés avec plaque de firme, n° de série et certificat constructeur.



830 008 727



830 008 728



830 008 729



830 008 730

Références	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Dimensions HT mm	Dimensions plateformes	Hauteur garde-corps	Poids kg
830 008 727	2	530	665 x 580 x 1500	400 x 500 mm	970 mm	26
830 008 728	3	785	760 x 580 x 1760			29.5
830 008 729	4	1 040	895 x 580 x 2010			33.5
830 008 730	5	1 300	1025 x 580 x 2270			37

OPTION




832 008 832

Porte de sécurité équipée d'un panneau sens interdit permettant de limiter l'accès au personnel habilité.

ZOOM PRODUIT



Roulettes avant non tachantes.
Soulever l'escabeau vers l'avant
pour le déplacer.

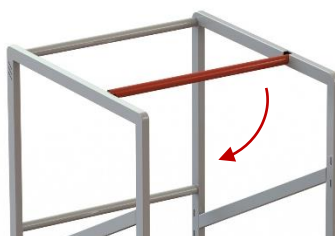

Barre anti-chute



145 mm

Stabilisateurs orientables sur
modèles 4 et 5 marches.