

D-SUBコンタクトサポート - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ2、信号コンタクトx 15、コンタクトの種類：ピン、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-15-...用



RoHS

基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 823085
GTIN	4017918823085
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	6.290 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

機械特性

極数	15
接続プロファイル	D-SUB 15極
挿抜回数	≥ 500
接続方法	圧着接続
各信号コンタクトの挿入力	≤ 3.40 N
取付けタイプ	穴
タイプ	15
ハウジングのサイズ	2

環境条件

使用周囲温度	-55 °C ... 130 °C
--------	-------------------

材質のデータ

UL94難燃性クラス	V0
ハウジングの材質	スチール、錫メッキ
コンタクトキャリア材質	強化型ガラスファイバー熱収縮、UL 94 V0

D-SUBコンタクトサポート - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939

技術データ

電気特性

極数	15
定格電流	5 A (20 °C時)
サージ電圧カテゴリ	III
汚染度	2
定格電圧 (III/3)	125 V
耐電圧	1200 V


基準と規格

UL94難燃性クラス	V0
------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

図面

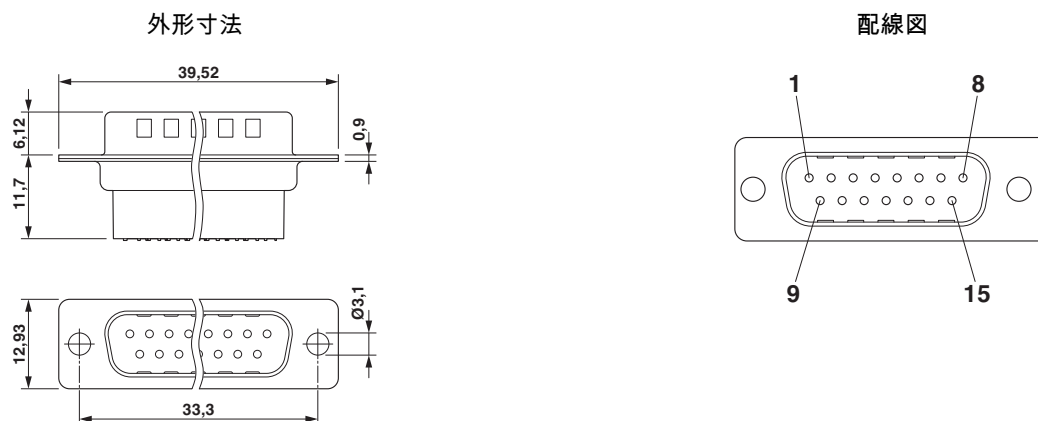

D-SUBコンタクトキャリア

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

D-SUBコンタクトサポート - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939

分類

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

認証

認証

認証

UL Recognized / EAC

防爆認証

認証の詳細

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
---------------	--	---	---------------

EAC		B.01742
-----	--	---------

アクセサリ

アクセサリ

スリーブハウジング

D-SUBコンタクトサポート - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939

アクセサリ

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - 1419710



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: ABS、金属メッキ、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - 1419718



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: ABS、金属メッキ、ケーブル引込口: アンゲル、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - 1419725



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: アンゲル、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GPME-S/DSFL15 - 1419731



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: ABS、金属メッキ、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色、スナップフィットロック

D-SUBコンタクトサポート - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939

アクセサリ

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GPME-A/DSFL15 - 1419732



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: ABS、金属メッキ、ケーブル引込口: アングル、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色、スナップフィットロック

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: ストレート、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色、スナップフィットロック

D-SUBスリーブハウジング - CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 - 1419757



D-SUBスリーブハウジング、保護等級: IP20、部材: 亜鉛ダイカスト、ケーブル引込口: アングル、ハウジングのサイズ: 2、色: 地色、スナップフィットロック

圧着コンタクト

D-SUB圧着コンタクト - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - 1418786



D-SUB圧着コンタクト、接続方式: 圧着接続、電線断面積: AWG 24-20

D-SUB圧着コンタクト - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - 1418784



D-SUB圧着コンタクト、接続方式: 圧着接続、電線断面積: AWG 28-26